

IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. LC Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch LWL, IP67, Variante 1, LC Duplex-Kupp- lung, Multimode
Best.-Nr.	1964440000
Art	IE-BS-V01M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	403224864905 1
VPE	10 ST

IE-BS-V01M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	33.3 mm	Tiefe (inch)	1.311 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	60.1 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Variante 1, LC Duplex-Kupplung	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Fasertyp	Multimode
Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB	Anschluss 1	LC Duplex
Anschluss 2	LC Duplex	Rückflusdämpfung	≥ 30 dB

Allgemeine Standards


Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
---------------------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Zeichnungen

Montageausschnitt

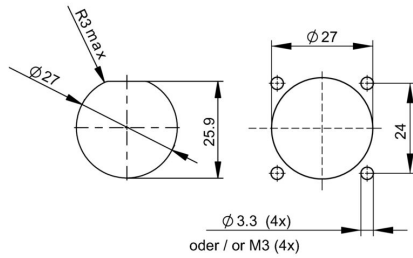

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detailzeichnung



Wandstärke bei Verwendung der Zentralverschraubung

Zubehör

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V01P	Ausführung
Best.-Nr.	1965700000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248653928	
VPE	10 ST	