

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull Steckverbinder set gemäß IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. SC-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Flansch LWL, IP67, Variante 4, Kupplung von SCRJ auf 2*SC, Multimode, POF
Best.-Nr.	<a href="#">1964470000</a>
Art	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
VPE	10 ST

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	48.3 mm	Tiefe (inch)	1.9016 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	3.25 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur  
Verlegetemperatur

Betriebstemperatur  
-40 °C...70 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus  
REACH SVHC

Konform ohne Ausnahme

Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Daten**

Artikelbeschreibung	Variante 4, Kupplung von SCRJ auf 2*SC	Farbe	sonstige
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500	Fasertyp	Multimode, POF
Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB	Anschluss 1	SC
Anschluss 2	SCRJ	Rückflussdämpfung	≥ 30 dB

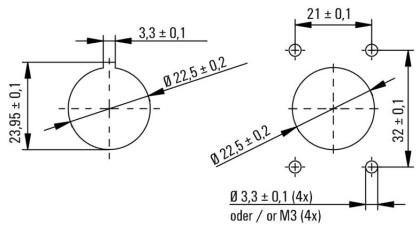
**Allgemeine Standards**

Steckverbinder Norm

IEC 61076-3-106 Var.  
4, IEC 61754-4, IEC  
61754-24

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Zeichnungen****Montageausschnitt**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

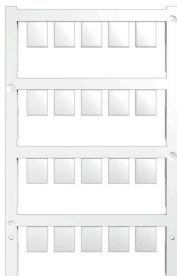
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	IE-BP-V04P	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1963900000</a>	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248646326	
VPE	10 ST	

**Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinander gereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	