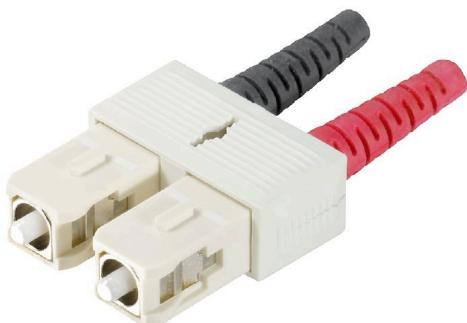


IE-PS-SCD-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

LWL Steckverbinder SC-Duplex gemäß IEC 61754-4 für
Aderaussendurchmesser 2,6...3 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Stecker LWL, Stecker SC-Duplex, Multimode, IP20
Best.-Nr.	1964480000
Art	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
VPE	10 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)	E477798

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1.9685 inch
Höhe	25.5 mm	Höhe (inch)	1.0039 inch
Breite	9.7 mm	Breite (inch)	0.3819 inch
Nettogewicht	17.1 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Daten

Material Knickschutztülle	TPE	Artikelbeschreibung	Stecker SC-Duplex, Multimode
Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	PC UL 94 VO
Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte	Manteldurchmesser, max.	3 mm
Manteldurchmesser, min.	2.8 mm	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000	Aufbau	Halterahmen zur Integration von Simplex- Steckern
Fasertyp	GOF, Multimode	Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB
Anschluss 1	SC-Duplex	Anschluss 2	kleben, crimpfen, polieren
Kabelabzugskraft, min.	100 N	Einzeladerdurchmesser, min	0.6 mm
Gehäusematerial Einsatz	Zinkdruckguss	Rückflusssdämpfung	≥ 30 dB
Material Druckfeder	Edelstahl	Material Ferrule	Zirkonia
Material Staubschutzkappe	TPE	Einzeladerdurchmesser, max	1.4 mm
Material Crimpföhse	Kupfer, vernickelt		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61754-4	Zertifikat-Nr. (UL)	E477798
---------------------	-------------	---------------------	---------


Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

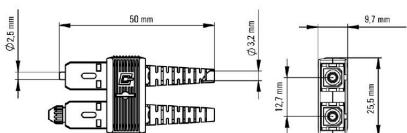Zeichnungen**Maßzeichnung**

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**...für LWL-Steckverbinder SC, ST und LC****GOF**

- Für Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
 - Für Lichtwellenleitersteckverbinder LC und IP 67
- POF
- Für POF-Lichtwellenleitersteckverbinder SC/ST, IP 20 und IP 67
 - Für POF-, Profinet- und Mobilkabelsteckverbinder SC/ST und IP 67

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-CT-SC-GOF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9205320000	Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4032248725458	
VPE	1 ST	

Scheren

Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SCISSORS KEVLAR	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
VPE	1 ST	