


IE-OM-V05M-K11-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

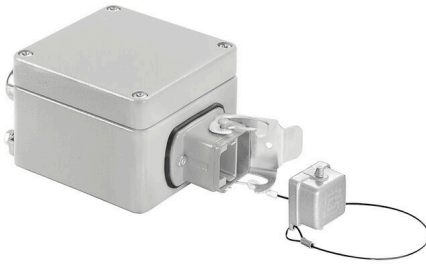

Ausführung für Steckverbinder HDC / Rockstar Var.5
gemäß IEC 61076-3-106 in Metall

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, IP67, Variante 5, 1 Port, gerade
Best.-Nr.	1966260000
Art	IE-OM-V05M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658459
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	57 mm	Tiefe (inch)	2.2441 inch
Breite	75 mm	Breite (inch)	2.9527 inch
Länge	140 mm	Länge (inch)	5.5118 inch
Nettogewicht	449 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Allgemeine Daten

Farbe	grau	Gehäusebasismaterial	AL-Si 12
Montageart	Bodenmontage, Wandmontage	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 5
---------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Maßzeichnung



Zeichnung

