


IE-PP-V05M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

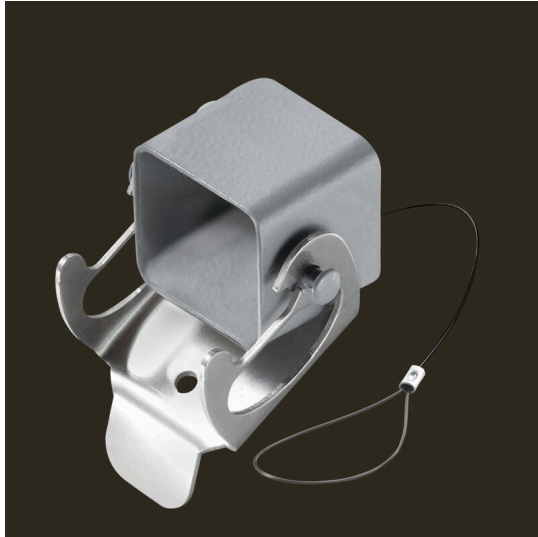

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flanschgehäuse-Schutzkappe
Best.-Nr.	1968920000
Art	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	31	Tiefe (inch)	1.2205 inch
Nettogewicht	28.84 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70
--------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Farbe	grau	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
Schutzart	IP67		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		