


**ES EPG 45 WM 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

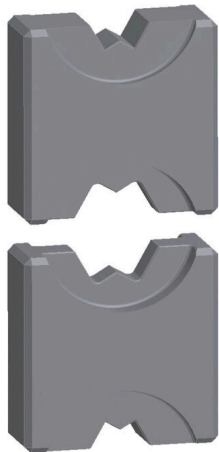

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-  
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-  
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit  
Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-  
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen  
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	150mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">1994550000</a>
Art	ES EPG 45 WM 150
GTIN (EAN)	4050118379785
VPE	1 ST

## ES EPG 45 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0.4724 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	2.75 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	5/0	Leiterquerschnitt min. AWG	5/0
Crimpbereich, max.	150 mm <sup>2</sup>		

### Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	150
Crimpbreite in mm	5		

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 150 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

### Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

### 150 mm<sup>2</sup>



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494440000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M8/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494940000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M10/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494950000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M12/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494970000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
VPE	10 ST	

## ES EPG 45 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	KWN-M8/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494490000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494500000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494510000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494520000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1494530000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496430000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496440000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496450000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496470000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496480000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
VPE	25 ST	
Art	KP-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498290000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
VPE	25 ST	
Art	KP-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498310000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
VPE	25 ST	
Art	KP-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498320000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
VPE	25 ST	

## ES EPG 45 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

### Zubehör

www.weidmueller.com

Art	KP-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498580000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
VPE	25 ST	
Art	KP-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498330000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
VPE	25 ST	
Art	KP-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498340000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M8/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497790000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497810000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497820000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1497830000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M20/150 90	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1496680000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
VPE	25 ST	
Art	VPN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1498710000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118308129	
VPE	25 ST	
Art	VPLN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492970000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118302912	
VPE	50 ST	
Art	KRN-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495700000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495710000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495720000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
VPE	25 ST	

## ES EPG 45 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Art	KRN-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495810000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495730000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1495740000</a>	Kabelschuh, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
VPE	25 ST	