

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Best.-Nr.	1995810000
Art	SAI-M23-BE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248925674
VPE	1 ST

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E344862

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	10 g
--------------	------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder


Polzahl	8	Codierung	keine
Anschlussart	Crimpanschluss	Gehäusebasismaterial	Thermoplastisches Polyamid PA 6, PBT
Steckzyklen	> 1000	Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	1 mm Kontakt = 8 A, 2 mm Kontakt = 28 A	Kontaktausführung	Buchse

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Zeichnungen

Pinbelegung

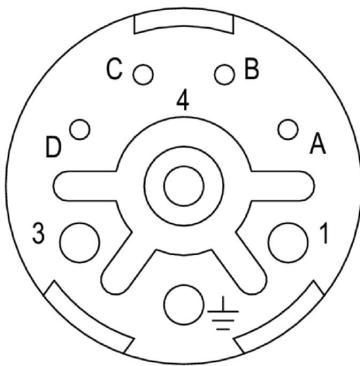

Maßzeichnung

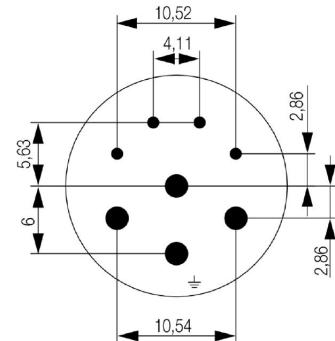

Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	
Contact-ø mm	2	1	2

4 times 1-mm female and 4 times 2-mm female