

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatzplatte, geschirmt
Best.-Nr.	<a href="#">2004810000</a>
Art	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118389289
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	23 mm	Höhe (inch)	0.9055 inch
Breite	116.5 mm	Breite (inch)	4.5866 inch
Länge	90.5 mm	Länge (inch)	3.563 inch
Nettogewicht	144.4 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

### Allgemeine Daten

Produktart	Einsatzplatte, geschirmt	Material	Polykarbonat PC
------------	--------------------------	----------	-----------------

### Einsätze

Einsatz GFCI/2 x Power US vormontiert	1	Einsatz Sicherung	1
Einsatz Data	2	Einsatz Signal D-Sub 9-polig / VGA / HDMI	1

### Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	9 mm	
Anschlussart	Schraubanschluss	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, starr	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	4 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	...	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	...	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801	Zertifikat-Nr. (CSA)	2000039-80039714
------------------------	---------	----------------------	------------------

### Elektrische Eigenschaften

Spannungsart	AC	Betriebsspannung	125 V
--------------	----	------------------	-------


### Technische Daten GFCI

Spannungsart	AC	Betriebsspannung	125 V
Nennstrom	20 A	Betriebsanzeige	LED rot
Gehäusefarbe	grau	Trip Level, max.	6 mA
Selbsttest	automatisch alle 3 Sekunden	GFCI geschützte US Steckdose	2 Stück
Trip Level, min.	4 mA		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Maßzeichnung**

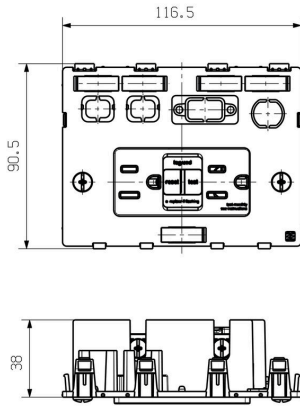


## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### RJ45

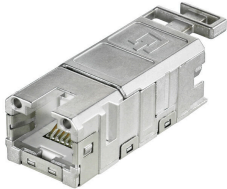

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-RJ45-FJ-A	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962850000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-B	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-FJ-P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1963830000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
VPE	10 ST	
Art	IE-BI-RJ45-C	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1962840000</a>	Einsatz RJ45 Buchse, Flanscheinsatz Kupplung
GTIN (EAN)	4032248645046	
VPE	10 ST	

### USB



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BI-USB-A	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1019570000</a>	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
VPE	1 ST	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	IE-BI-USB-AB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1131380000</a>	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
VPE	1 ST	
Art	IE-BI-USB-3.0-A	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1487920000</a>	Einsatz USB, Flanscheinsatz, Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
VPE	1 ST	

## Sicherung




FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-FCI-PWCB-3A	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, Sicherung, Einsatz Sicherung
GTIN (EAN)	4050118348859	
VPE	1 ST	

## Signal - D-SUB

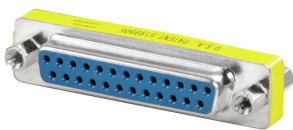

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-FCI-D9-FF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 9-polig, Buchse / Buchse
GTIN (EAN)	4050118255737	
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-D9-FM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 9-polig, Stecker, Steckdose
GTIN (EAN)	4050118255713	
VPE	1 ST	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	IE-FCI-D9-FS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, Einsatz Signal D-Sub 9-polig, Buchse / Lötanschluss
GTIN (EAN)	4050118255393	
VPE	1 ST	

## Signal - VGA, HDMI, DP




FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-FCI-HD15-FF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, VGA-Kupplung, Einsatz Signal VGA/HD15, Buchse /
GTIN (EAN)	4050118369755	Buchse
VPE	1 ST	
Art	IE-FCI-HDMI-FF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI-Kupplung, Einsatz Signal HDMI, Buchse / Buchse
GTIN (EAN)	4050118387414	
VPE	1 ST	

## Neutral

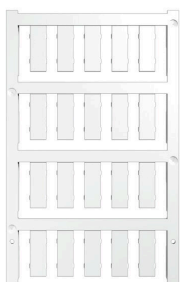

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung. Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar. Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
VPE	200 ST	

**Zubehör****Schlitz-Schraubendreher**

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,  
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	SDS 0.4X2.5X75	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9009030000</a>	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248266944	
VPE	1 ST	

**Zubehör für FrontCom Vario****Allgemeine Bestelldaten**

Art	IE-FC-DFM-PWPC	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2971460000</a>	FrontCom, Berührungsschutz, Doppelrahmen
GTIN (EAN)	4099986791541	
VPE	1 ST	