

**ESG 6/17 MM SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Langlebigkeit gewährleistet: ESG**

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt lamiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">2005130000</a>
Art	ESG 6/17 MM SW
GTIN (EAN)	4050118390612
VPE	3000 ST

**ESG 6/17 MM SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0.1 mm	Tiefe (inch)	0.0039 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0.2362 inch
Breite	17 mm	Breite (inch)	0.6693 inch
Nettogewicht	0.04 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C
--------------------------	--------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Kleber	Acrylatkleber				
Ausführung	selbstklebend, halogenfrei				
Breite	17 mm				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0				
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C				
Farbe	schwarz				
Halogene	Nein				
Werkstoff	Polyester				
Aufgedruckte Zeichen	ohne				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle			
	Anzahl Markierer pro Verbund	3000			
Zulassung nach UL 969	Ja				
kompatibler Drucker	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>				
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = 3000 Device markers				
Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C				
Anzahl je Rolle	3000				

**Gerätemarkierer**

Halogene	Nein
----------	------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## Zeichnungen



**ESG 6/17 MM SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	RIBBON MM 84/300 WS	Ausfuehrung
-----	---------------------	-------------

Best.-Nr.	<a href="#">2005040000</a>
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118390025
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

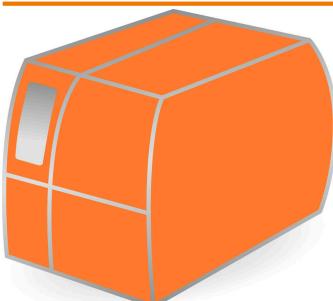
**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK ROLLER 115	Ausfuehrung
-----	----------------------	-------------

Best.-Nr.	<a href="#">1357420000</a>
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Ausfuehrung
-----	----------------------------	-------------

Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118708097
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------