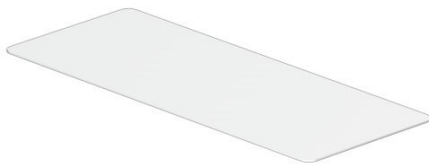


**ESG 8/20 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Ausführung | ESG, Gerätemarkierer, 8 x 20 mm, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005140000</a>            |
| Art        | ESG 8/20 MM WS                        |
| GTIN (EAN) | 4050118390643                         |
| VPE        | 3000 ST                               |

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.1 mm | Tiefe (inch)  | 0.0039 inch |
| Höhe         | 8 mm   | Höhe (inch)   | 0.315 inch  |
| Breite       | 20 mm  | Breite (inch) | 0.7874 inch |
| Nettogewicht | 0.06 g |               |             |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
|--------------------------|--------------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Allgemeine Angaben

|                                |               |                                |                                                                    |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kleber                         | Acrylatkleber | Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei                                         |
| Breite                         | 20 mm         | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                                |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C        | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                                             |
| Farbe                          | weiß          | Halogene                       | Nein                                                               |
| Werkstoff                      | Polyester     | Aufgedruckte Zeichen           | ohne                                                               |
| Zulassung nach UL 969          | Ja            | kompatibler Drucker            | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...120 °C  | Anzahl je Rolle                | 3000                                                               |

## Gerätemarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Zeichnungen



**ESG 8/20 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

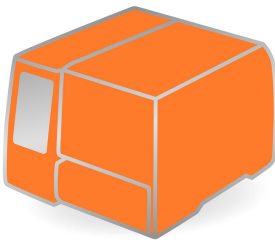
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

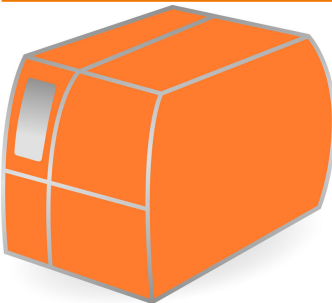
|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | RIBBON MM 76/360 SW        | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | MULTIMARK ROLLER 115       | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1357420000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2672590000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |