 


SFX 30/60 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 -, 60 x 32 mm, weiß
Best.-Nr.	2005360000
Art	SFX 30/60 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390131
VPE	300 ST

SFX 30/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.6 mm	Tiefe (inch)	0.0236 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	1.44 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...90 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	halogenfrei
Breite	32 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyurethane	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Schriftfeldgröße	45 x 29.5 mm	kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Einsatztemperaturbereich	-40...90 °C	Anzahl je Rolle	300

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	40 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm
Textfeldbreite	45 mm	Kabelbinderdurchführung	Flach
Textfeldhöhe	29.5 mm	Leiteraußendurchmesser	7 -
Geeigneter Kabelbinder	Kunststoff	Leiteranschlussquerschnitt	500 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFX 30/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



SFX 30/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

Art RIBBON MM 76/360 SW

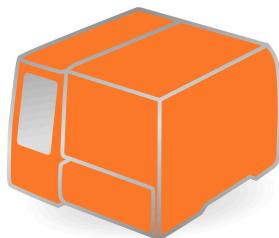
Best.-Nr. [2005080000](#)

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung

Ink ribbon

THM MULTIMARK

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

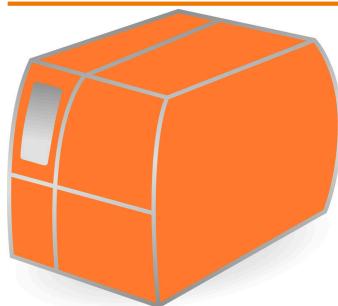
Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

Ausfuehrung

THM MULTIMARK PLUS

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

Best.-Nr. [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Ausfuehrung