

**SFX 30/60 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 -, 60 x 32 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">2005420000</a>
Art	SFX 30/60 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390230
VPE	300 ST

**SFX 30/60 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0.6 mm	Tiefe (inch)	0.0236 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1.2598 inch
Nettogewicht	1.28 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich -40...90 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	halogenfrei
Breite	32 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyurethane	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Schriftfeldgröße	45 x 29.5 mm	kompatibler Drucker	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>
Einsatztemperaturbereich	-40...90 °C	Anzahl je Rolle	300

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser, max.	40 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm
Textfeldbreite	45 mm	Kabelbinderdurchführung	Flach
Textfeldhöhe	29.5 mm	Leiteraußendurchmesser	7 -
Geeigneter Kabelbinder	Kunststoff	Leiteranschlussquerschnitt	500 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## SFX 30/60 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SFX 30/60 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

Art RIBBON MM 76/360 SW

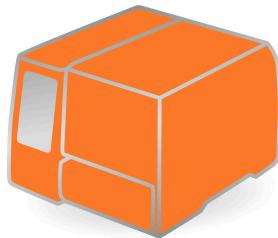
Best.-Nr. [2005080000](#)

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung

Ink ribbon

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

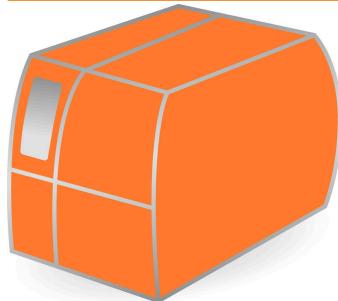
Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

Ausfuehrung

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

Best.-Nr. [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Ausfuehrung