

**SM 18/9.5 MM GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Fehlbedienung ausgeschlossen: SM**

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |  |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | SwitchMark, Gerätemarkierer, 9 x 18 mm, grau |
| Best.-Nr.   | <a href="#">2006260000</a>                   |
| Art         | SM 18/9.5 MM GR                              |
| GTIN (EAN)  | 4050118390964                                |
| VPE         | 1000 ST                                      |

**SM 18/9.5 MM GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.1 mm | Tiefe (inch)  | 0.0039 inch |
| Höhe         | 9 mm   | Höhe (inch)   | 0.3543 inch |
| Breite       | 18 mm  | Breite (inch) | 0.7087 inch |
| Nettogewicht | 0.06 g |               |             |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
|--------------------------|--------------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Angaben**

|                                |               |                                |  |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| Kleber                         | Acrylatkleber | Ausführung                     | halogenfrei, selbstklebend   |
| Breite                         | 18 mm         | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0  |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C        | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C   |
| Farbe                          | grau          | Halogene                       | Nein   |
| Werkstoff                      | Polyester     | Aufgedruckte Zeichen           | ohne   |
| Zulassung nach UL 969          | Ja            | kompatibler Drucker            | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...120 °C  | Anzahl je Rolle                | 1000   |

**Gerätemarkierer**

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## SM 18/9.5 MM GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SM 18/9.5 MM GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

Art RIBBON MM 76/360 SW

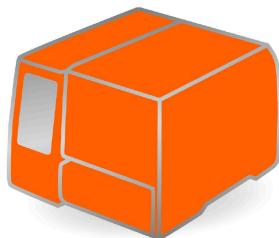
Best.-Nr. [2005080000](#)

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung

Ink ribbon

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

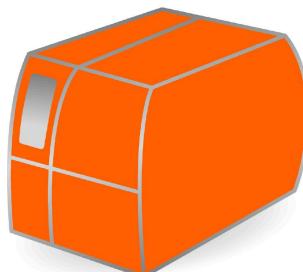
Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

Ausfuehrung

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

Best.-Nr. [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Ausfuehrung