

**SM 27/8 MM GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Fehlbedienung ausgeschlossen: SM**

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	SwitchMark, Gerätemarkierer, 8 x 27 mm, grün
Best.-Nr.	<a href="#">2006490000</a>
Art	SM 27/8 MM GN
GTIN (EAN)	4050118391305
VPE	1000 ST

**SM 27/8 MM GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0.1 mm	Tiefe (inch)	0.0039 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0.315 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch
Nettogewicht	0.08 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C
--------------------------	--------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Kleber	Acrylatkleber	Ausführung	halogenfrei, selbstklebend
Breite	27 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	grün	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Zulassung nach UL 969	Ja	kompatibler Drucker	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Einsatztemperaturbereich	-40...120 °C	Anzahl je Rolle	1000

**Gerätemarkierer**

Halogene	Nein
----------	------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## SM 27/8 MM GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SM 27/8 MM GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	RIBBON MM 76/360 SW
-----	---------------------

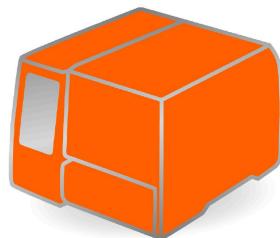
Ausfuehrung
-------------

Best.-Nr.	<a href="#">2005080000</a>
-----------	----------------------------

Ink ribbon
------------

GTIN (EAN)	4050118389951
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

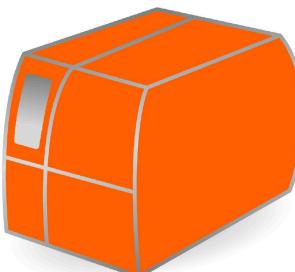
Art	MULTIMARK ROLLER 115
-----	----------------------

Ausfuehrung
-------------

Best.-Nr.	<a href="#">1357420000</a>
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...
-----	----------------------------

Ausfuehrung
-------------

Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118708097
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------