

SM 27/12.5 MM GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Fehlbedienung ausgeschlossen: SM**

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | SwitchMark, Gerätemarkierer, 12.5 x 27 mm, grün |
| Best.-Nr. | 2006550000 |
| Art | SM 27/12.5 MM GN |
| GTIN (EAN) | 4050118391619 |
| VPE | 1000 ST |

SM 27/12.5 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 0.1 mm | Tiefe (inch) | 0.0039 inch |
| Höhe | 12.5 mm | Höhe (inch) | 0.4921 inch |
| Breite | 27 mm | Breite (inch) | 1.063 inch |
| Nettogewicht | 0.12 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
|--------------------------|--------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| Kleber | Acrylatkleber | Ausführung | halogenfrei, selbstklebend |
| Breite | 27 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Farbe | grün | Halogene | Nein |
| Werkstoff | Polyester | Aufgedruckte Zeichen | ohne |
| Zulassung nach UL 969 | Ja | kompatibler Drucker | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C | Anzahl je Rolle | 1000 |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

SM 27/12.5 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



SM 27/12.5 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW

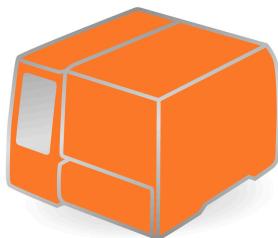
Ausfuehrung

Best.-Nr. [2005080000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

THM MULTIMARK

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

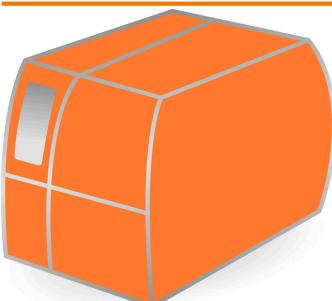
Art MULTIMARK ROLLER 115

Ausfuehrung

Best.-Nr. [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

THM MULTIMARK PLUS

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

Ausfuehrung

Best.-Nr. [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST