

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













#### Aufsteck-Stromwandler

Aufsteckstromwandler kommen überall dort zum Einsatz, wo hohe Ströme von bis zu 5000A erfasst und weiterverarbeitet werden sollen. Unsere Aufsteckstromwandler liefern dabei Sekundärströme von 1A oder 5A. Zusätzlich bietet Weidmüller kompakte Low-Power Stromwandler an, um Ströme bis zu 600 A zu Spannungen bis 333 mV zu wandeln.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 5 A,		
	Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener		
	Stromwandler		
BestNr.	<u>2420950000</u>		
Art	CMA-31-200-5A-5VA-1		
GTIN (EAN)	4050118429190		
VPE	1 ST		
Hersteller	MBS AG		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

DOLLC	V - v f - v -			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	nte			
Tiefe	52 mm	Tiefe (inch)	2.0472 inch	
Höhe	80.9 mm	Höhe (inch)	3.185 inch	
Breite	60 mm	Breite (inch)	2.3622 inch	
Nettogewicht	293 g	Brotte (men)	2.0022 mon	
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C50 °C	
Umweltanforderungen			-	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Abmessungen Stromführe	nder Leiter			
Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	25.70 mm	
Schiene	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Einbauort	Einsatz in Innenräume	
Elektrische Attribute				
Canavialiaitalilaasa	1	Calquadäyatyaya	05 A	
Genauigkeitsklasse Bürde	1	Sekundärstrom Primärstrom	05 A 200 A	
Technische Eigenschaften		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2007.	
recimische Eigenschaften				
Schutzart	IP20	Isolationsklasse	E	
Thermischer Nenndauerstrom Itherminsch	1,2 x Inenn	Nennfrequenz	50 Hz	
Isolationskoordination				
Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Genauigkeitsklasse	1	
Klassifikationen	01009-2. 2012			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
LTIIVI TO.O		ECLASS 10.0	27-21-09-02	
	27-21-09-02	LULASS TU.U	=, = : 00 0=	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-21-09-02 27-21-09-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1		-		

Katalogstand / Zeichnungen





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

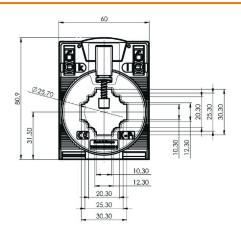

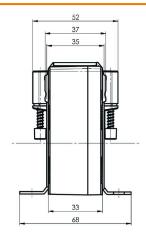

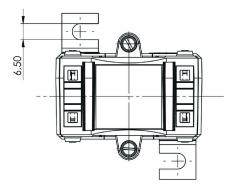





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### **Aufsteck-Stromwandler - ValueLine**



Aufsteck-Stromwandler
Aufsteckstromwandler kommen überall dort zum
Einsatz, wo hohe Ströme von bis zu 5000A erfasst
und weiterverarbeitet werden sollen. Unsere
Aufsteckstromwandler liefern dabei Sekundärströme von
1A oder 5A. Zusätzlich bietet Weidmüller kompakte LowPower Stromwandler an, um Ströme bis zu 600 A zu
Spannungen bis 333 mV zu wandeln.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art CMA-31-41-SNAP-ON Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2723380000</u> GTIN (EAN) 4050118810622

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 01.11.2025 12:00:29 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4