

SAI-WDF 5P M12 K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2427060000
Art	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
VPE	1 ST

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 20 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	5	Codierung	A-codiert
Kontaktoberfläche	vergoldet	Anschlussart	Schraubanschluss
Gehäusebasismaterial	CuZn	Kontaktmaterial	CuZn
Nennspannung	60 V	Nennstrom	4 A
Schutzart	IP67	Verschraubung	M 12
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 ° C		

Technische Daten Allgemein


Polzahl	5	Codierung	A-codiert
Anschlussgewinde	M12 Buchse, M12 Stift	Kontaktoberfläche	vergoldet
Anschlussart	Schraubanschluss	Gehäusebasismaterial	CuZn
Kontaktmaterial	CuZn	Nennspannung	60 V
Nennstrom	4 A	Schutzart	IP67
Verschraubung	M 12	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 ° C

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Zeichnungen


Maßzeichnung

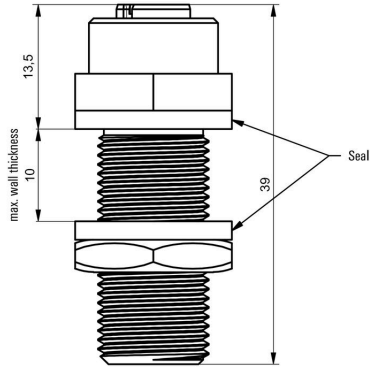

Maßzeichnung

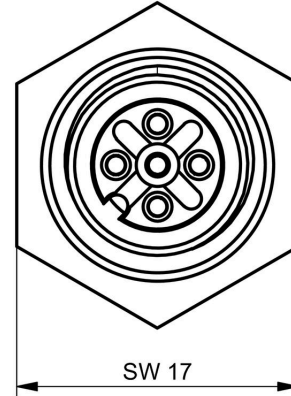

Polbild

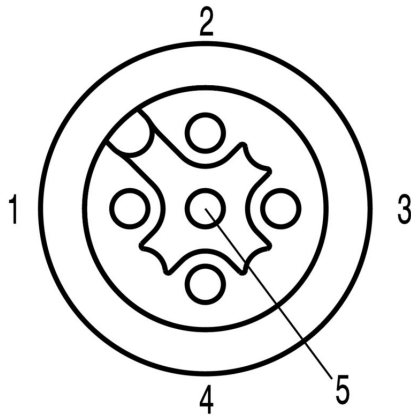

Polbild

