



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leiter- und Kabelmarkierer, 1.6 - 4.8 mm, 50.8 x	
	7.6 mm, gelb	
BestNr.	<u>2437580000</u>	
Art	HS 1.6-4.8/50 MM Y	
GTIN (EAN)	4050118461084	
VPE	1000 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
NOTIS	NOTIFICITI			
Abmessungen und Gewicht	e			
Tiefe	0.77 mm	Tiefe (inch)	0.0303 inch	
Höhe	50.8 mm	Höhe (inch)	2 inch	
Breite	7.6 mm	Breite (inch)	0.2992 inch	
Nettogewicht	0.6 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-55135 °C			
·	-			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben				
Art des Aufdrucks	Neutral	Breite	7.6 mm	
Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C	
Farbe	gelb	Halogene	Ja	
Werkstoff	Polyolefin	Aufgedruckte Zeichen	ohne	
empfohlene Industrien	Anlagenbau, Energie, Gerätehersteller, Maschinenbau	kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THN MULTIMARK PLUS	
Einsatztemperaturbereich	-55135 °C	Anzahl je Rolle	1000	
Leiter- und Kabelmarkierer				
Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.75 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	4.8 mm	
Leiteraußendurchmesser, min.	1.6 mm	Schrumpfrate	3:1	
empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C	Leiteraußendurchmesser	1.6 - 4.8 mm	
Leiteranschlussquerschnitt	0.75 - 4 mm²			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
FOL 4 00 4 F 0	07.00.11.00			

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen

27-28-11-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

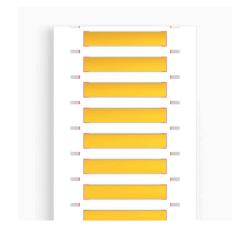




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder

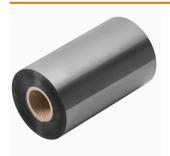

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM-HS 60/300 SW

Best.-Nr. <u>2448880000</u>

GTIN (EAN) 4050118462944

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 05.11.2025 12:48:17 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4