



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
Best.-Nr.	2453810000
Art	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
VPE	1 ST

Technische Datenwww.weidmueller.com**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	70 mm	Tiefe (inch)	2.7559 inch
Höhe	355 mm	Höhe (inch)	13.9764 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3.937 inch
Nettogewicht	3300 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Ladezeit	0.5 h
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug 6-300 mm ²
Ausführung	Akkuhydraulisch
Betriebsspannung	18 V
Presskraft	nominal
	60 kN

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	300 mm ²	Crimpbereich, min.	6 mm ²
--------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	Elektro-hydraulisch	Aderendhülsenquerschnitt, max.	185 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, min.	25 mm ²	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
Hub	16 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen



Zubehör**... für Rohrkabelschuhe**

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG/HPG 60 WM 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469380000	Einsatz Crimpwerkzeug, 6mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469540000	Einsatz Crimpwerkzeug, 10mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469550000	Einsatz Crimpwerkzeug, 16mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469560000	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483840	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469570000	Einsatz Crimpwerkzeug, 35mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483826	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469580000	Einsatz Crimpwerkzeug, 50mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469590000	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483857	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469600000	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469610000	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
VPE	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	ES EPG/HPG 60 WM 150	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469620000	Einsatz Crimpwerkzeug, 150mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483871	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 185	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469630000	Einsatz Crimpwerkzeug, 185mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484038	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469640000	Einsatz Crimpwerkzeug, 240mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2469650000	Einsatz Crimpwerkzeug, 300mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484045	
VPE	1 ST	

... für Quetschkabelschuhe

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechselseinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505280000	Einsatz Crimpwerkzeug, 6mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519662	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505290000	Einsatz Crimpwerkzeug, 10mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519723	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505300000	Einsatz Crimpwerkzeug, 16mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519709	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505310000	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519693	
VPE	1 ST	

Zubehörwww.weidmueller.com

Art	ES EPG 60/HPG DIN 35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505320000	Einsatz Crimpwerkzeug, 35mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519679	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505330000	Einsatz Crimpwerkzeug, 50mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519686	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505340000	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519716	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505350000	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519730	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505360000	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519747	
VPE	1 ST	

... für Presskabelschuhe

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechsleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505150000	Zubehör, 6mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519532	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505160000	Einsatz Crimpwerkzeug, 10mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519556	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505170000	Einsatz Crimpwerkzeug, 16mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519549	
VPE	1 ST	

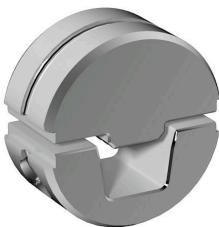
EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505180000	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519570	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505190000	Einsatz Crimpwerkzeug, 35mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519587	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505200000	Einsatz Crimpwerkzeug, 50mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519600	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505210000	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519594	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505220000	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519563	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505230000	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519624	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505240000	Einsatz Crimpwerkzeug, 150mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519631	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505250000	Einsatz Crimpwerkzeug, 185mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519617	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505260000	Einsatz Crimpwerkzeug, 240mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519648	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2505270000	Einsatz Crimpwerkzeug, 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519655	
VPE	1 ST	

Zubehör**... für Aderendhülsen**

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechsleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG 60/HPG AEH 25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2577810000	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590722	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG AEH 50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2577830000	Einsatz Crimpwerkzeug, 50mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590708	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG AEH 70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2577850000	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590692	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG AEH 95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2577870000	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590685	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG AEH 120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2577880000	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm ² , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590678	
VPE	1 ST	

Zubehör

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechsleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Zubehörwww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Art	AKKU LI 18B2	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
VPE	1 ST	
Art	AKKU LI 18B5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
VPE	1 ST	
Art	LADEGERAET EPG	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
VPE	1 ST	