

**HPG 60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-  
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-  
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit  
Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-  
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen  
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM- Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">2453820000</a>
Art	HPG 60
GTIN (EAN)	4050118468427
VPE	1 ST

## HPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	285 mm	Tiefe (inch)	11.2204 inch
Höhe	120 mm	Höhe (inch)	4.7244 inch
Breite	500 mm	Breite (inch)	19.685 inch
Länge	850 mm	Länge (inch)	33.4645 inch
Nettogewicht	5661.92 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug 6-300 mm <sup>2</sup>		
Presskraft	nominal		60 kN
	max.		60 kN

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235	Crimpbereich, max.	300 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	6 mm <sup>2</sup>		

### Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	Hand-hydraulisch	Aderendhülsenquerschnitt, max.	300 mm <sup>2</sup>
Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		


## HPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### ... für Rohrkabelschuhe

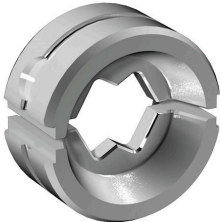

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG/HPG 60 WM 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469380000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469540000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 10mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469550000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 16mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 25	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469560000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483840	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469570000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 35mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483826	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 50	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469580000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 50mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469590000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483857	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 95	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469600000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469610000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
VPE	1 ST	

## HPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	ES EPG/HPG 60 WM 150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469620000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 150mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118483871	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469630000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 185mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484038	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469640000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 240mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2469650000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 300mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118484045	
VPE	1 ST	

## ... für Quetschkabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

## Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505280000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519662	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505290000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 10mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519723	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505300000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 16mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519709	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 25	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505310000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519693	
VPE	1 ST	

## HPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	ES EPG 60/HPG DIN 35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505320000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 35mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519679	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 50	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505330000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 50mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519686	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505340000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519716	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 95	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505350000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519730	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG DIN 120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505360000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118519747	
VPE	1 ST	

## ... für Presskabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

## Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505150000</a>	Zubehör, 6mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519532	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505160000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 10mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519556	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505170000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 16mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519549	
VPE	1 ST	

## HPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Art	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505180000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519570	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505190000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 35mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519587	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505200000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 50mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519600	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505210000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519594	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505220000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519563	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505230000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519624	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505240000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 150mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519631	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505250000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 185mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519617	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505260000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 240mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519648	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2505270000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
GTIN (EAN)	4050118519655	
VPE	1 ST	


## HPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### ... für Aderendhülsen

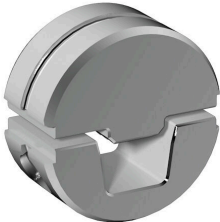

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ES EPG 60/HPG AEH 25	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2577810000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590722	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG AEH 50	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2577830000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 50mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590708	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG AEH 70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2577850000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590692	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG AEH 95	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2577870000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590685	
VPE	1 ST	
Art	ES EPG 60/HPG AEH 120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2577880000</a>	Einsatz Crimpwerkzeug, 120mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
GTIN (EAN)	4050118590678	
VPE	1 ST	