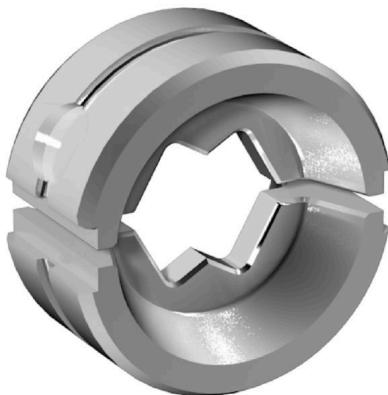


ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, 25mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	2469560000
Art	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
VPE	1 ST

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1.6535 inch
Nettogewicht	167 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Serie	Leiterquerschnitt max. AWG	4
Leiterquerschnitt min. AWG	4	Crimpbereich, max.	25 mm ²

Crimpeinsätze

Crimpbreite	12 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	25
Crimpbreite in mm	12		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	25 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Werkzeuge**

- Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen
- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
 - großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
 - Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
 - automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
 - elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
 - Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
 - Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
 - Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

25 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M5/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495830000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496490000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496500000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
VPE	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Zubehör

Art	KRN-M10/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496510000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496520000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M14/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496530000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495850000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495870000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495880000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495890000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M14/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495900000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
VPE	100 ST	

240 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M6/-25 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496180000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
VPE	100 ST	


ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M8/-25 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496190000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-25 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496200000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-25 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1496210000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
VPE	100 ST	

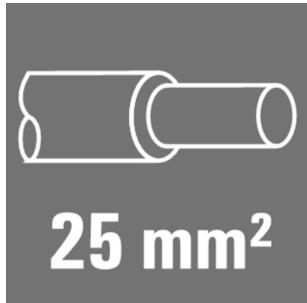25 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494730000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118304275	
VPE	50 ST	
Art	KP-M6/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497970000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497980000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497990000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498000000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498010000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
VPE	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M6/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497490000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497510000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497520000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497530000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
VPE	100 ST	
Art	VPN/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498640000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308013	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M5/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494120000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M6/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494130000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M8/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494140000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M10/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494150000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M12/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494160000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M16/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1493490000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
VPE	50 ST	
Art	KSN/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1492800000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
VPE	50 ST	
Art	VPLN/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1492910000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302646	
VPE	100 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	VSTN/25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1493050000	Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302783	
VPE	100 ST	