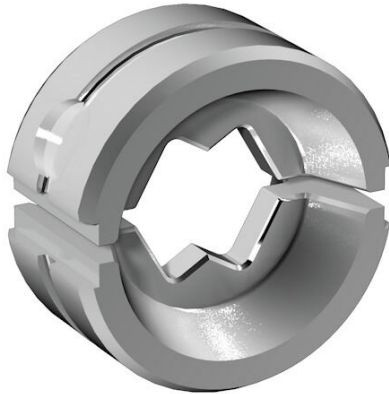


Abbildung ähnlich

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adernhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	2469600000
Art	ES EPG/HPG 60 WM 95
GTIN (EAN)	4050118483895
VPE	1 ST

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1.6535 inch
Nettogewicht	118.8 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Serie	Leiterquerschnitt max. AWG	3/0
Leiterquerschnitt min. AWG	3/0	Crimpbereich, max.	95 mm ²

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	95
Crimpbreite in mm	5		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 95 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

95 mm²



95 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495820000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495600000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495610000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
VPE	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495620000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305265	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495780000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305555	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495630000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305326	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495640000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305319	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M6/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494430000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303957	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494890000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304121	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494900000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304398	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494910000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304510	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496080000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305685	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496090000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305692	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496100000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305487	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M14/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494670000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304411	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496110000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305678	
VPE	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M8/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496340000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305821	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496350000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496370000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305890	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496380000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305838	
VPE	25 ST	
Art	VSTN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1494770000	Kabelschuh,95 mm²,95 mm²,Keine
GTIN (EAN)	4050118304220	
VPE	50 ST	
Art	KP-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498180000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307498	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498190000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307603	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498210000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307610	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498520000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307863	
VPE	50 ST	
Art	KP-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498220000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307719	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498230000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307634	
VPE	50 ST	
Art	KWPN-M8/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497690000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307207	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497710000	Kabelschuh,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307139	
VPE	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M12/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497720000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497730000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
VPE	25 ST	
Art	VPN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498680000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307917	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493260000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493270000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493280000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493290000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493310000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
VPE	25 ST	
Art	KSN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1492840000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
VPE	25 ST	
Art	VPLN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1492950000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302622	
VPE	50 ST	
Art	VSTN/95	Ausführung
Best.-Nr.	1493090000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302929	
VPE	50 ST	

Zubehör

120 mm²

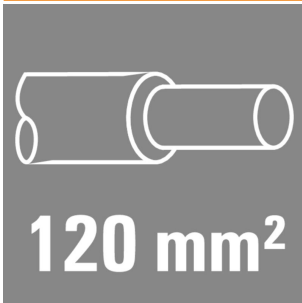

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495790000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495650000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
VPE	25 ST	