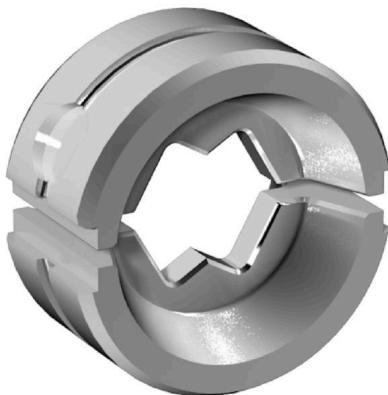


ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug, 240mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	2469640000
Art	ES EPG/HPG 60 WM 240
GTIN (EAN)	4050118484052
VPE	1 ST

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1.6535 inch
Nettogewicht	117 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Serie	Leiterquerschnitt max. AWG	450
Leiterquerschnitt min. AWG	450	Crimpberich, max.	240 mm ²

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	240
Crimpbreite in mm	5		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	240 mm ²	

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Werkzeuge**

- Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen
- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
 - großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
 - Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
 - automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
 - elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
 - Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
 - Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
 - Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

240 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495480000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495490000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495500000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
VPE	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M14/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497270000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495510000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495520000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-240 S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494340000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M12/-240 S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494350000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M16/-240 S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494370000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
VPE	5 ST	
Art	KWN-M10/-240 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494590000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-240 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494610000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-240 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494620000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-240 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1494630000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-240 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495400000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
VPE	15 ST	
Art	KWN-M16/-240 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495410000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
VPE	15 ST	
Art	KWN-M20/-240 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1495420000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
VPE	15 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	VSTN/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497400000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118306965	
VPE	25 ST	
Art	KP-M10/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498390000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
VPE	20 ST	
Art	KP-M12/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498410000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
VPE	20 ST	
Art	KP-M14/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498530000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
VPE	20 ST	
Art	KP-M16/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498420000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
VPE	20 ST	
Art	KP-M20/-240	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498430000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
VPE	20 ST	