

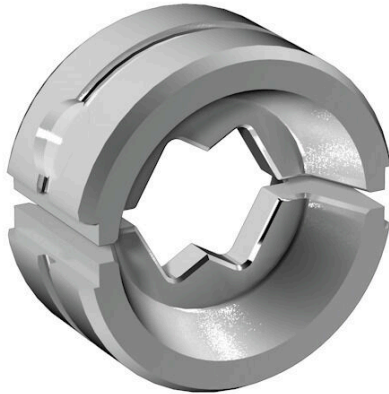
ES EPG/HPG 60 WM 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit
Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, 240mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	2469640000
Art	ES EPG/HPG 60 WM 240
GTIN (EAN)	4050118484052
VPE	1 ST

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1.6535 inch
Nettogewicht	117 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Serie	Leiterquerschnitt max. AWG	450
Leiterquerschnitt min. AWG	450	Crimpbereich, max.	240 mm ²

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	240
Crimpbreite in mm	5		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 240 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495480000	Kabelschuh, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495490000	Kabelschuh, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495500000	Kabelschuh, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
VPE	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1497270000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495510000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1495520000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494340000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M12/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494350000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
VPE	5 ST	
Art	KRN-M16/-240 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494370000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
VPE	5 ST	
Art	KWN-M10/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494590000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494610000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494620000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-240 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494630000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495400000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
VPE	15 ST	
Art	KWN-M16/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495410000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
VPE	15 ST	
Art	KWN-M20/-240 45	Ausführung
Best.-Nr.	1495420000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
VPE	15 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	VSTN/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1497400000	Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118306965	
VPE	25 ST	
Art	KP-M10/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498390000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
VPE	20 ST	
Art	KP-M12/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498410000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
VPE	20 ST	
Art	KP-M14/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498530000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
VPE	20 ST	
Art	KP-M16/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498420000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
VPE	20 ST	
Art	KP-M20/-240	Ausführung
Best.-Nr.	1498430000	Kabelschuh,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
VPE	20 ST	