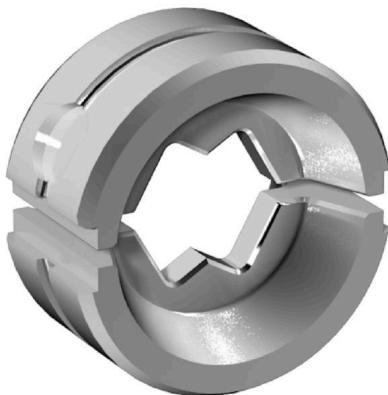


**ES EPG/HPG 60 WM 300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug, 300mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">2469650000</a>
Art	ES EPG/HPG 60 WM 300
GTIN (EAN)	4050118484045
VPE	1 ST

**ES EPG/HPG 60 WM 300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm
Höhe	42 mm
Breite	42 mm
Nettogewicht	88 g

Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite (inch)	1.6535 inch

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Serie	Leiterquerschnitt max. AWG	600
Leiterquerschnitt min. AWG	600	Crimpbereich, max.	300 mm <sup>2</sup>

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	300
Crimpbreite in mm	5		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	300 mm <sup>2</sup>	

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**ES EPG/HPG 60 WM 300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Werkzeuge**

- Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen
- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
  - großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
  - Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
  - automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
  - elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
  - Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
  - Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
  - Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	EPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2453810000</a>	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

**300 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KP-M10/-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498440000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307764	
VPE	10 ST	
Art	KP-M12/-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498450000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307788	
VPE	10 ST	
Art	KP-M14/-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498550000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307924	
VPE	10 ST	

**ES EPG/HPG 60 WM 300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KP-M16/-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498460000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307870	
VPE	10 ST	
Art	KP-M20/-300	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498470000</a>	Kabelschuh,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307849	
VPE	10 ST	