

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2485310000
Art	SAI-WDF 5P B M12 K
GTIN (EAN)	4050118495942
VPE	1 ST

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 19.36 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	5
Kontaktoberfläche	vergoldet
Gehäusebasismaterial	CuZn
Nennspannung	60 V
Schutzart	IP67
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 ° C

Codierung	B-codiert
Anschlussart	Schraubanschluss
Kontaktmaterial	CuZn
Nennstrom	4 A
Verschraubung	M 12

Technische Daten Allgemein

Polzahl	5
Anschlussgewinde	M12 Buchse, M12 Stift
Anschlussart	Schraubanschluss
Kontaktmaterial	CuZn
Nennstrom	4 A
Verschraubung	M 12

Codierung	B-codiert
Kontaktoberfläche	vergoldet
Gehäusebasismaterial	CuZn
Nennspannung	60 V
Schutzart	IP67
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 ° C

Klassifikationen

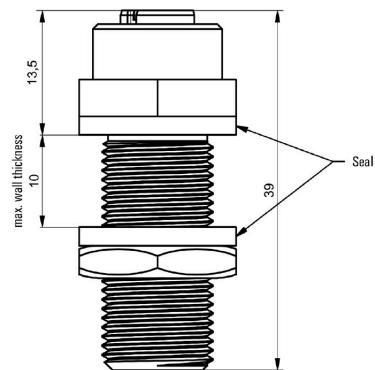
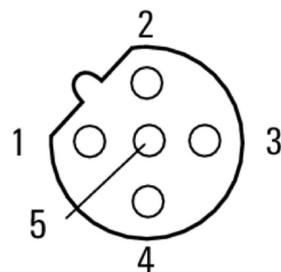
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 14.0	27-44-01-06

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Polbild****Polbild**