

HDC C MHX BM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, MHX, Buchse, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 8, gedreht, Kupferlegierung
Best.-Nr.	2494560000
Art	HDC C MHX BM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504538
VPE	25 ST

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2.76 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allgemeine Angaben

Kontaktdurchmesser Stift Ø 4 mm
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Ausführung Einsatz MHX
Leiteranschlussquerschnitt, max. 8 mm²
Oberfläche Silber
Typ Buchse
Herstellungsverfahren gedreht
Werkstoff des Kontaktes Kupferlegierung

Leiterquerschnitt max. AWG AWG 8
Anschlussart Crimpanschluss
Durchgangswiderstand ≤1 mΩ
Leiteranschlussquerschnitt, min. 10 mm²
Steckzyklen ≥ 500
Werkstoff Kupferlegierung
Leiteranschlussquerschnitt 10 - 8 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis nur flexible Litzenleiter Typ 1231 oder 1028

Klassifikationen

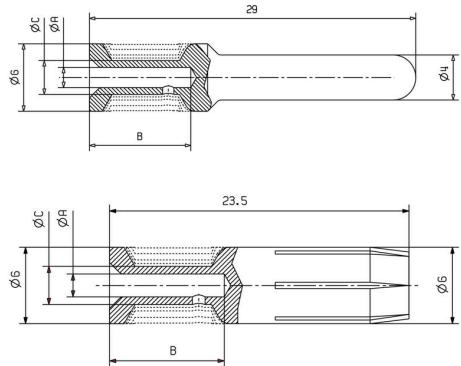
ETIM 8.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796
ECLASS 15.0 27-44-02-04

ETIM 9.0 EC000796
ECLASS 14.0 27-44-02-04

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

HDC C MHX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Crimping tools

Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestell Daten

Art	CTIN CM 3.6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9205440000	Crimpwerkzeug für Kontakte, 1.5mm ² , 10mm ² , 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248734146	
VPE	1 ST	