

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit
Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, 70mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	2505210000
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118519594
VPE	1 ST

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0.8661 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1.6535 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1.6535 inch
Nettogewicht	119.68 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	2/0
Leiterquerschnitt min. AWG	2/0	Crimpbereich, max.	70 mm ²

Crimpeinsätze

Kennzahl	16	Crimpbreite	5 mm
Crimpquerschnitt Aluminium	50	Crimpquerschnitt Kupfer	70
Crimpbreite in mm	5		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal 70 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Werkzeuge




Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 ST	Ovalcrimp
Art	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

70 mm²

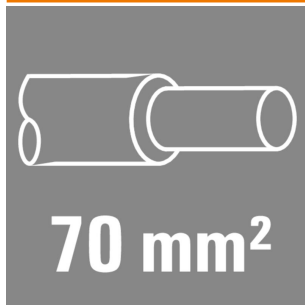

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1496640000	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1496650000	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1496670000	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
VPE	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1495570000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1495770000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1495580000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1495590000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M6/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494850000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494860000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494870000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494880000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M6/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496010000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496020000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496030000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496040000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M14/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494660000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
VPE	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M16/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496050000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496070000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496310000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496320000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496330000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
VPE	25 ST	
Art	VSTN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1494760000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118304299	
VPE	50 ST	
Art	KP-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498130000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498140000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498150000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498560000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
VPE	50 ST	
Art	KP-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498160000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498170000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
VPE	50 ST	
Art	KWPN-M8/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497640000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
VPE	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M10/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497650000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497660000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497680000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
VPE	25 ST	
Art	VPN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498670000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308020	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M6/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493190000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493210000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493220000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493230000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493240000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493250000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
VPE	50 ST	
Art	KSN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1492830000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
VPE	50 ST	
Art	VPLN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1492940000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302738	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/70	Ausführung
Best.-Nr.	1493080000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302967	
VPE	50 ST	