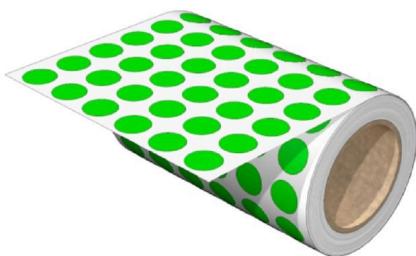


THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Kennzeichnung maßgeschneidert: EL**

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die Multi-Mark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Höhe in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblöcken.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Gerätemarkierer, grün
Best.-Nr.	2517950000
Art	THM VIN DIA 12.5 GN
GTIN (EAN)	4050118530162
VPE	4200 ST

THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Durchmesser	12.5 mm	Nettogewicht	0.04 g

Temperaturen

Lagertemperatur	23	Einsatztemperaturbereich	-30...90 °C
-----------------	----	--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Polyacrylatkleber	
Anzahl je Bogen	1	
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	
Ausführung	Endlos, selbstklebend	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	
Farbe	grün	
Halogene	Ja	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle
Zulassung nach UL 969	Nein	
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Device markers	
Einsatztemperaturbereich	-30...90 °C	
Anzahl je Rolle	1	

Gerätemarkierer

Durchmesser	12.5 mm	Halogene	Ja
-------------	---------	----------	----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Farbbänder

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM 110/360 SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 ST	