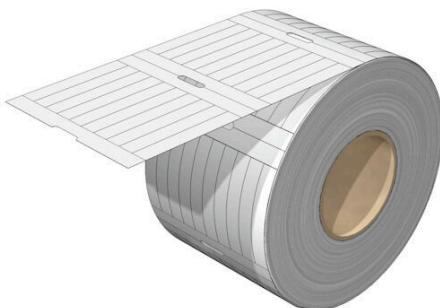


**ELS 7/40 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**ELS**

Die ELS sind spezielle nicht hinterklebte Einlegeschilder für Kabelmarkierungen WKM oder für Gruppenschildträger. Das matte, dünne aber reisfeste Polyester ermöglicht eine sehr gute Beschriftung und somit beste Lesbarkeit. In Kombination mit den Wasserabweisenden WKM Hülsen, stellt diese Lösung eine besonders langlebige Kennzeichnung von Kabeln auch in rauen Umgebungen sicher.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	ELS, Einlegemarkierer, 40 x 6.3 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">2518620000</a>
Art	ELS 7/40 MM WS
GTIN (EAN)	4050118531312
VPE	3000 ST

**ELS 7/40 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0.14 mm	Tiefe (inch)	0.0055 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1.5748 inch
Breite	6.3 mm	Breite (inch)	0.248 inch
Nettogewicht	0.06 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	halogenfrei
Breite	6.3 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne
kompatibler Drucker	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
Anzahl je Rolle	3000		

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Nein
----------	------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**ELS 7/40 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

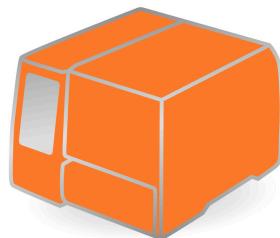
**Allgemeine Bestelldaten**

Art	RIBBON MM 110/360 SW	Ausfuehrung
-----	----------------------	-------------

Best.-Nr.	<a href="#">2005070000</a>
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118390049
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

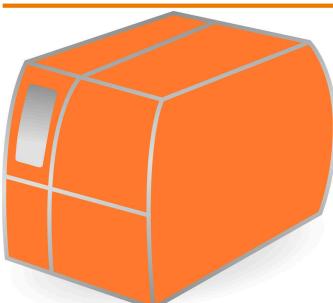
**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK ROLLER 115	Ausfuehrung
-----	----------------------	-------------

Best.-Nr.	<a href="#">1357420000</a>
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Ausfuehrung
-----	----------------------------	-------------

Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>
-----------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118708097
------------	---------------

VPE	1 ST
-----	------