



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Kennzeichnung maßgeschneidert: EL

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die Multi-Mark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Höhe in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblöcken.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	THM, Gerätemarkierer, 60 x , blau	
BestNr.	<u>2519020000</u>	
Art	EL 60 MM BL 30M	
GTIN (EAN)	4050118531077	
VPE	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht	ie .		
Tiefe	0.1 mm	Tiefe (inch)	0.0039 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch
_änge	30000 mm	Länge (inch)	1181.1 inch
lettogewicht	440 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-40120 °C		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnah	nme	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben			
Kleber	Acrylatkleber	Ausführung	halogenfrei, selbstkleber
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C
insatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	blau
Halogene	Nein	Länge	30000 mm
Verkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Zulassung nach UL 969	Ja	kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Einsatztemperaturbereich	-40120 °C	Anzahl je Rolle	1
Gerätemarkierer			
Jeratemarkierer			
Halogene	Nein		
	Nein		
Halogene Klassifikationen		ETIM 7.0	50004000
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001288 EC001288	ETIM 9.0	EC001288
talogene Klassifikationen TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0	EC001288 EC001288 EC001288	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001288 27-40-06-29
Halogene Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001288 EC001288 EC001288 27-40-06-29	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001288 27-40-06-29 27-40-06-29
Halogene	EC001288 EC001288 EC001288	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001288 27-40-06-29

2 Katalogstand / Zeichnungen



Zeichnungen



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Farbbänder

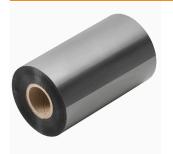

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000 GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST Ausfuehrung Ink ribbon

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	THM MMP EXT.RH	Ausfuehrung
BestNr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER 115	Ausfuehrung
Art BestNr.	MULTIMARK ROLLER 115 1357420000	Ausfuehrung
		Ausfuehrung

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

4 Katalogstand / Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST