



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Hochbiegsam: SFX

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.

### Allgemeine Bestelldaten

SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 -, 60 x 13	
mm, rot	
<u>2519040000</u>	
SFX 11/60 MM RT	
4050118530995	
1000 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		
Tiefe	0.6 mm	Tiefe (inch)	0.0236 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch
Breite	13 mm	Breite (inch)	0.5118 inch
Nettogewicht	0.49 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-4090 °C		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnah	nma	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0.1 Gew%		
	Romo ovillo abol o, i c	26W. 70	
Allgemeine Angaben			<u> </u>
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	halogenfrei
Breite	13 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	rot	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyurethane	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Schriftfeldgröße	44 x 10.5 mm	kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
Einsatztemperaturbereich	-4090 °C	Anzahl je Rolle	1000
Leiter- und Kabelmarkierer			
Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser, max.	40 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm
Textfeldbreite	44 mm	Kabelbinderdurchführung	Flach
Textfeldhöhe	10.5 mm	Leiteraußendurchmesser	7 -
Geeigneter Kabelbinder	Kunststoff	Leiteranschlussquerschnitt	500 mm <sup>2</sup>
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLACE 15 O	27 20 11 02		

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Farbbänder

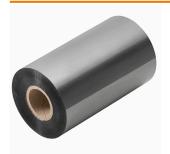

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW Best.-Nr. 2005080000

4050118389951

VPE 1 ST

GTIN (EAN)

Ausfuehrung Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK ROLLER 115

Best.-Nr. <u>1357420000</u> GTIN (EAN) 4050118160314

VPF 1 ST

Ausfuehrung

### **THM MULTIMARK PLUS**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST

Erstellungs-Datum 01.11.2025 07:52:20 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4