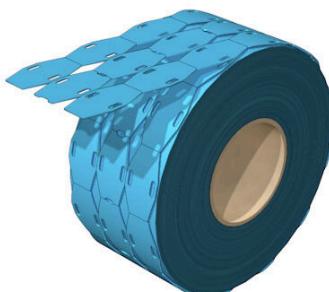


**SFX 9/24 MM BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 -, 26 x 15 mm, blau
Best.-Nr.	<a href="#">2519100000</a>
Art	SFX 9/24 MM BL
GTIN (EAN)	4050118531251
VPE	1000 ST

**SFX 9/24 MM BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0.6 mm	Tiefe (inch)	0.0236 inch
Höhe	26 mm	Höhe (inch)	1.0236 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0.5906 inch
Nettogewicht	0.24 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich -40...90 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	halogenfrei
Breite	15 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	blau	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyurethane	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Schriftfeldgröße	23.5 x 9 mm	kompatibler Drucker	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>
Einsatztemperaturbereich	-40...90 °C	Anzahl je Rolle	1000

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser, max.	40 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm
Textfeldbreite	9 mm	Kabelbinderdurchführung	Flach
Textfeldhöhe	23.5 mm	Leiteraußendurchmesser	7 -
Geeigneter Kabelbinder	Kunststoff	Leiteranschlussquerschnitt	500 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

 
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## SFX 9/24 MM BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SFX 9/24 MM BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art RIBBON MM 76/360 SW


Ausfuehrung

Best.-Nr. [2005080000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

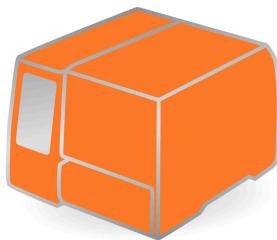**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**


Art MULTIMARK ROLLER 115

Ausfuehrung

Best.-Nr. [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

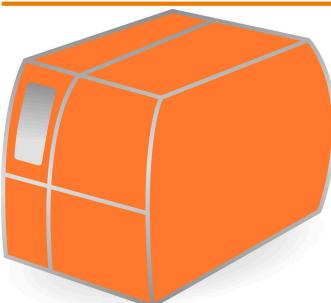**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

Ausfuehrung

Best.-Nr. [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST