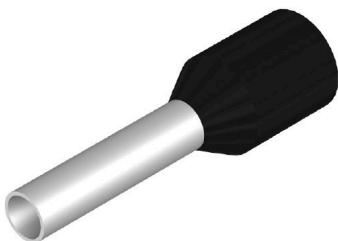


**H1,5/14DS SW BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abbildung ähnlich**

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">2528620000</a>
Art	H1,5/14DS SW BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539431
VPE	4200 ST

**H1,5/14DS SW BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0.12 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe schwarz	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.7 mm
Kragendurchmesser (D2)	3.9 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>	Farbcode	DIN

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H1,5/14DS SW BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Zeichnung**