

IE-FC-IP-PWB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Ausfuehrung | FrontCom, Einsatzplatte, ungeschirmt |
| Best.-Nr. | 2548060000 |
| Art | IE-FC-IP-PWB |
| GTIN (EAN) | 4050118557596 |
| VPE | 1 ST |

Technische Datenwww.weidmueller.com**Zulassungen**

Zulassungen



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223801 |

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Höhe | 19.5 mm | Höhe (inch) | 0.7677 inch |
| Breite | 51.5 mm | Breite (inch) | 2.0276 inch |
| Länge | 90.5 mm | Länge (inch) | 3.563 inch |
| Nettogewicht | 14.82 g | | |

Temperaturen

| | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Verlegetemperatur | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|--|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

Allgemeine Daten

| | | | |
|------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Produktart | Einsatzplatte, ungeschirmt | Material | Polykarbonat PC |
|------------|----------------------------|----------|-----------------|

Einsätze

| | |
|--------------------|---|
| Einsatz Power groß | 1 |
|--------------------|---|

Allgemeine Standards

| | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223801 | Zertifikat-Nr. (CSA) | 2000039-80039714 |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Maßzeichnung

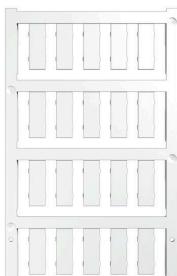
IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für Ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1736181044 | ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| VPE | 200 ST | |

Power - Steckdosen



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen.

FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | IE-FCI-PWB-AU | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1450830000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 15 A |
| GTIN (EAN) | 4050118255591 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-AU-10A | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1546590000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 10 A |
| GTIN (EAN) | 4050118351842 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-CH | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1450780000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ J, Steckdose, CH |
| GTIN (EAN) | 4050118255553 | |
| VPE | 1 ST | |

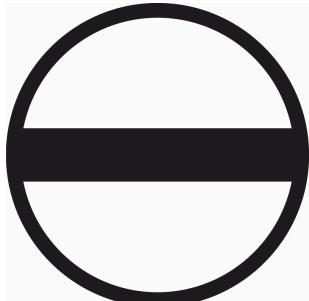
IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

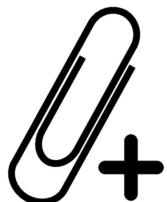
| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | IE-FCI-PWB-CN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1450790000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, CN |
| GTIN (EAN) | 4050118255386 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-FR/B/CZ | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2426700000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR, CZ |
| GTIN (EAN) | 4050118435139 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-DE | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1450730000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ F, Steckdose, DE |
| GTIN (EAN) | 4050118255546 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-FR | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1450750000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR |
| GTIN (EAN) | 4050118255706 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-FR-OR | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2007230000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118392135 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-GB | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1450770000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ G, Steckdose, GB |
| GTIN (EAN) | 4050118255577 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-IND | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2500710000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ D, Steckdose, IN |
| GTIN (EAN) | 4050118526745 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWB-ISR | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 2531060000 | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ H, Steckdose, ISR |
| GTIN (EAN) | 4050118541175 | |
| VPE | 1 ST | |
| Art | IE-FCI-PWS-IT | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1450810000 | FrontCom, Einsatz Power klein, Typ L, Steckdose, IT, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255720 | |
| VPE | 1 ST | |

Schlitz-Schraubendreher

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Zubehörwww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Art | SDS 0.4X2.5X75 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 9009030000 | Schraubendreher, Schraubendreher |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| VPE | 1 ST | |

Zubehör für FrontCom Vario**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | IE-FC-PWPC | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1450820000 | FrontCom, Berührungsschutz, Einfachrahmen |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| VPE | 1 ST | |