


THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

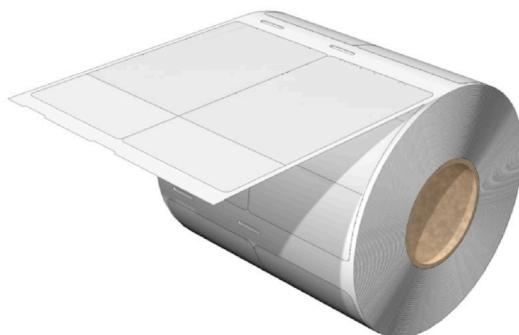

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außen-durchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, silber
Best.-Nr.	2596610000
Art	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
VPE	1000 ST

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.03 mm	Tiefe (inch)	0.001 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1.9685 inch
Breite	100 mm	Breite (inch)	3.937 inch
Nettogewicht	0.75 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Polyacrylatkleber				
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal				
Art des Aufdrucks	Neutral				
Breite	100 mm				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0				
Farbe	silber				
Halogene	Nein				
Werkstoff	Polyethylen				
Aufgedruckte Zeichen	ohne				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenrolle			
kompatibler Drucker					
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = Conductor and cable markers				
Anzahl je Rolle	1000				

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	444 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	23 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm
Textfeldbreite	50 mm	Textfeldhöhe	25 mm
Leiteraußendurchmesser	7 - 23 mm	Leiteranschlussquerschnitt	444 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Zeichnungen

