

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
Best.-Nr.	2599430000
Art	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
VPE	1 ST

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	253 mm	Tiefe (inch)	9.9606 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12.5984 inch
Breite	253 mm	Breite (inch)	9.9606 inch
Nettogewicht	5800 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur 5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Beschriftungssysteme

Markierertyp	MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen	Speicher (RAM)	256 MB
Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Versorgungsspannung	100...240 V AC	Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/s	Druckauflösung, max.	300 DPI
Akkubetrieb	Nein	Lieferumfang	THM MultiMark, Handbuch, USB-Kabel, Netzkabel, Eurostecker, US-Stecker, UK-Stecker, Druckertreiber, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Farbbandkern, Druckwalze, Andruckrolle

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK

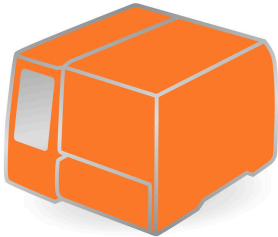

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	THM MMP CASE	Ausführung
Best.-Nr.	2457760000	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK CUTTER	Ausführung
Best.-Nr.	1331600000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK PERFORATOR	Ausführung
Best.-Nr.	1416330000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
VPE	1 ST	
Art	THM MMP EXT.RH	Ausführung
Best.-Nr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER 115	Ausführung
Best.-Nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER 30	Ausführung
Best.-Nr.	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER MF	Ausführung
Best.-Nr.	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER MF-W	Ausführung
Best.-Nr.	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Ausführung
Best.-Nr.	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Ausführung
Best.-Nr.	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
VPE	1 ST	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Ausführung
Best.-Nr.	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Ausführung
Best.-Nr.	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER TB	Ausführung
Best.-Nr.	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
VPE	1 ST	

Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM 76/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM 84/300 WS	Ausführung
Best.-Nr.	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON MM 110/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 ST	
Art	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Ausführung
Best.-Nr.	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
VPE	1 ST	

M-Print® PRO



Druck- und Bestellsoftware für Markierer und Etiketten M-Print® PRO ist eine professionelle Software zur Bedruckung und Bestellung von Weidmüller Etiketten und Markierern unter Windows®. Mit dieser Software können Sie Ihren Prozess zur Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel optimieren. Sie gestalten, beschriften und bestellen Ihr Beschriftungsmaterial mühelos, professionell und schnell: mit Texten, Rahmen, Linien, Grafiken, Barcodes, Seriennummern und Fotos.

- Integrierter Produktkatalog für alle Etiketten und Markierer, inkl. Bilder, Link zur Web-Seite und zum Produktdatenblatt
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in beliebig vielen Ebenen
- Individuelle Formatierung einzelner Zeichen eines Textes (RTF)
- Kopieren und Einfügen von Text und dessen Formatierung
- In 20 Sprachen verfügbar mit Unterstützung von UNICODE
- Dateneingabe sowohl im Etikett als auch im Tabellenblatt oder direkt in Microsoft Excel
- Erstellung von Skalen; Numerische und Alphanumerische Zähler und Sequenzen
- Umfangreiche Bildformate (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafik-Bibliothek mit Symbolen aus der Elektrotechnik
- Zuordnungsmöglichkeit der Produkte zum gewünschten Drucker, z. B. ESG 9/20 auf PrintJet; MultiMark auf Thermotransfer Drucker
- Online-Update-Service über das Internet
- Schnittstelle zu Weidmueller Configurator (WMC)r
- Import-Assistent für viele Dateiformate (*.txt, *.csv, *.xml etc.) zum Erstellen eigener Importskripte
- Übernahme der Daten aus CAE-Systemen
- Permanente Druckvorschau: Bereits bei der Gestaltung sehen, wie der Ausdruck aussieht, WYSIWYG-Editing
- Unterstützte Ausgabegeräte: Unterstützte Ausgabegeräte: Alle Weidmüller Drucker (z.B. PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) sowie Standard-Drucker mit Microsoft Windows®-Treiber
- Optimale und schnelle Justierung der Ausgabegeräte
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in verschiedenen Ebenen

Allgemeine Bestelldaten

Art	M-PRINT PRO	Ausführung
Best.-Nr.	1905490000	Software für Markierungen, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Drucker-Software
VPE	1 ST	