

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
Best.-Nr.	<a href="#">2599440000</a>
Art	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
VPE	1 ST

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	274 mm	Tiefe (inch)	10.7874 inch
Höhe	446 mm	Höhe (inch)	17.559 inch
Breite	242 mm	Breite (inch)	9.5275 inch
Nettogewicht	10000 g		

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur 5 °C...40 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

**Beschriftungssysteme**

Markierertyp	MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen	Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Versorgungsspannung	100...240 V AC
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/s
Druckauflösung, max.	300 DPI	Akkubetrieb	Nein
Lieferumfang	THM MultiMark, USB- Kabel, Netzkabel, Eurostecker, US-Stecker, UK-Stecker, Druckertreiber, Farbband RIBBON MM- TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Farbbandkern, Druckwalze, Andruckrolle, W-LAN Stick		

**Klassifikationen**

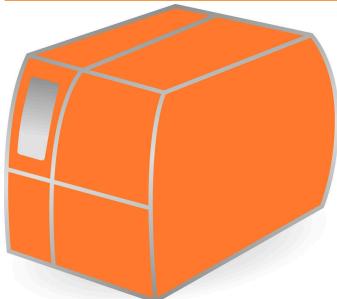
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

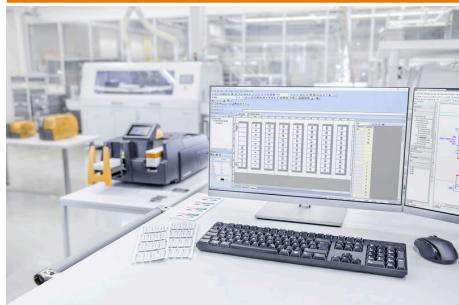
**Allgemeine Bestelldaten**

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1540770000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
VPE	1 ST	

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****M-Print® PRO**

Druck- und Bestellsoftware für Markierer und Etiketten  
M-Print® PRO ist eine professionelle Software zur  
Bedruckung und Bestellung von Weidmüller Etiketten  
und Markierern unter Windows®. Mit dieser Software  
können Sie Ihren Prozess zur Kennzeichnung elektrischer  
Betriebsmittel optimieren. Sie gestalten, beschriften und  
bestellen Ihr Beschriftungsmaterial mühelos, professionell  
und schnell: mit Texten, Rahmen, Linien, Grafiken,  
Barcodes, Seriennummern und Fotos.

- Integrierter Produktkatalog für alle Etiketten und  
Markierer, inkl. Bilder, Link zur Web-Seite und zum  
Produktdatenblatt
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in beliebig  
vielen Ebenen
- Individuelle Formatierung einzelner Zeichen eines  
Textes (RTF)
- Kopieren und Einfügen von Text und dessen  
Formatierung
- In 20 Sprachen verfügbar mit Unterstützung von  
UNICODE
- Dateneingabe sowohl im Etikett als auch im  
Tabellenblatt oder direkt in Microsoft Excel
- Erstellung von Skalen; Numerische und  
Alphanumerische Zähler und Sequenzen
- Umfangreiche Bildformate (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico,  
\*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Grafik-Bibliothek mit Symbolen aus der Elektrotechnik
- Zuordnungsmöglichkeit der Produkte zum  
gewünschten Drucker, z. B. ESG 9/20 auf PrintJet;  
MultiMark auf Thermotransfer Drucker
- Online-Update-Service über das Internet
- Schnittstelle zu Weidmueller Configurator (WMC)r
- Import-Assistent für viele Dateiformate (\*.txt, \*.csv, \*.xml  
etc.) zum Erstellen eigener Importscripts
- Übernahme der Daten aus CAE-Systemen
- Permanente Druckvorschau: Bereits bei der Gestaltung  
sehen, wie der Ausdruck aussieht, WYSIWYG-Editing
- Unterstützte Ausgabegeräte: Unterstützte  
Ausgabegeräte: Alle Weidmüller Drucker (z.B. PrintJet  
CONNECT, THM MultiMark, etc.) sowie Standard-  
Drucker mit Microsoft Windows®-Treiber
- Optimale und schnelle Justierung der Ausgabegeräte
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in  
verschiedenen Ebenen

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	M-PRINT PRO	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1905490000</a>	Software für Markierungen, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Drucker-Software
VPE	1 ST	