

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
Best.-Nr.	2599440000
Art	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
VPE	1 ST

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	274 mm	Tiefe (inch)	10.7874 inch
Höhe	446 mm	Höhe (inch)	17.559 inch
Breite	242 mm	Breite (inch)	9.5275 inch
Nettogewicht	10000 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur 5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Beschriftungssysteme

Markierertyp	MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen	Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Versorgungsspannung	100...240 V AC
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/s
Druckauflösung, max.	300 DPI	Akkubetrieb	Nein
Lieferumfang	THM MultiMark, USB-Kabel, Netzkabel, Eurostecker, US-Stecker, UK-Stecker, Druckertreiber, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Farbbandkern, Druckwalze, Andruckrolle, W-LAN Stick		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS

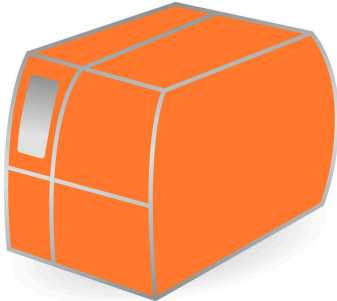

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Ausführung
Best.-Nr.	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	Ausführung
Best.-Nr.	2661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	Ausführung
Best.-Nr.	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Ausführung
Best.-Nr.	1540770000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
VPE	1 ST	

M-Print® PRO



Druck- und Bestellsoftware für Markierer und Etiketten
 M-Print® PRO ist eine professionelle Software zur Bedruckung und Bestellung von Weidmüller Etiketten und Markierern unter Windows®. Mit dieser Software können Sie Ihren Prozess zur Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel optimieren. Sie gestalten, beschriften und bestellen Ihr Beschriftungsmaterial mühelos, professionell und schnell: mit Texten, Rahmen, Linien, Grafiken, Barcodes, Seriennummern und Fotos.

- Integrierter Produktkatalog für alle Etiketten und Markierer, inkl. Bilder, Link zur Web-Seite und zum Produktdatenblatt
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in beliebig vielen Ebenen
- Individuelle Formatierung einzelner Zeichen eines Textes (RTF)
- Kopieren und Einfügen von Text und dessen Formatierung
- In 20 Sprachen verfügbar mit Unterstützung von UNICODE
- Dateneingabe sowohl im Etikett als auch im Tabellenblatt oder direkt in Microsoft Excel
- Erstellung von Skalen; Numerische und Alphanumerische Zähler und Sequenzen
- Umfangreiche Bildformate (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafik-Bibliothek mit Symbolen aus der Elektrotechnik
- Zuordnungsmöglichkeit der Produkte zum gewünschten Drucker, z. B. ESG 9/20 auf PrintJet; MultiMark auf Thermotransfer Drucker
- Online-Update-Service über das Internet
- Schnittstelle zu Weidmueller Configurator (WMC)r
- Import-Assistent für viele Dateiformate (*.txt, *.csv, *.xml etc.) zum Erstellen eigener Importskripte
- Übernahme der Daten aus CAE-Systemen
- Permanente Druckvorschau: Bereits bei der Gestaltung sehen, wie der Ausdruck aussieht, WYSIWYG-Editing
- Unterstützte Ausgabegeräte: Unterstützte Ausgabegeräte: Alle Weidmüller Drucker (z.B. PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) sowie Standard-Drucker mit Microsoft Windows®-Treiber
- Optimale und schnelle Justierung der Ausgabegeräte
- Gestaltung der Markierer und Etiketten in verschiedenen Ebenen

Allgemeine Bestelldaten

Art	M-PRINT PRO	Ausführung
Best.-Nr.	1905490000	Software für Markierungen, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Drucker-Software
VPE	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Ausführung
Best.-Nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
VPE	1 ST	