



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Kennzeichnung maßgeschneidert: EL

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die Multi-Mark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Höhe in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblöcken.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- "Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen"
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	THM, Gerätemarkierer, 15 x, weiß
BestNr.	<u>2619970000</u>
Art	EL CC-RAIL MM WS 30M
GTIN (EAN)	4050118626117
VPE	1 ST

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ROHS	Konform		
110110	Komom		
Abmessungen und Gewich	te		
T: - £-	0.00	Tinfo (in al.)	0.0001 :
Tiefe Höhe	0.08 mm 15 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)	0.0031 inch 0.5906 inch
Länge	30000 mm	, ,	1181.1 inch
Nettogewicht	125 g	Länge (inch)	1101.1111011
	125 g	_	'
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-50100 °C		
 Umweltanforderungen			<del></del>
Oniweitamoruerungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Angaben			
Ausführung	halogenfrei	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-50 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Länge	30000 mm	Werkstoff	Polypropylen
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Zulassung nach UL 969	Ja
kompatibler Drucker	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	Einsatztemperaturbereich	-50100 °C
Anzahl je Rolle	1		
Gerätemarkierer			
Halogene	Nein		
	Nem		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
FOLACO 40.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-20-11-04	ECLASS 14.0	27-20-1 1-04

Katalogstand / Zeichnungen






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

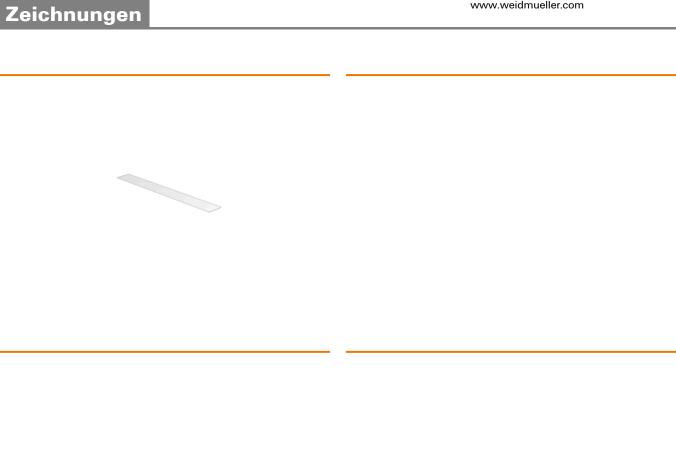



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art RIBBON MM 76/360 SW
Best.-Nr. 2005080000
GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

Ausfuehrung Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	THM MMP EXT.RH	Ausfuehrung
BestNr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
VPE	1 ST	
Art	MULTIMARK ROLLER 115	Ausfuehrung
Art BestNr.	MULTIMARK ROLLER 115 1357420000	Ausfuehrung
		Ausfuehrung

## **THM MULTIMARK PLUS**



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Katalogstand / Zeichnungen 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

## Allgemeine Bestelldaten

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Ausfuehrung

Best.-Nr. <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST