

ESG-FO 6/17 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Langlebigkeit gewährleistet: ESG**

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt lamiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Ausführung | ESG, Gerätemarkierer, 6 x 17 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 2620000000 |
| Art | ESG-FO 6/17 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118626087 |
| VPE | 1000 ST |

ESG-FO 6/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 0.55 mm | Tiefe (inch) | 0.0217 inch |
| Höhe | 6 mm | Höhe (inch) | 0.2362 inch |
| Breite | 17 mm | Breite (inch) | 0.6693 inch |
| Nettogewicht | 0.07 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Kleber | PE-Schaum mit Acrylatkleber | Ausführung | selbstklebend, halogenfrei |
| Breite | 17 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
| Farbe | gelb | Halogene | Nein |
| Werkstoff | Polyester | Aufgedruckte Zeichen | ohne |
| Schriftfeldgröße | 6 x 17 mm | Zulassung nach UL 969 | Ja |
| kompatibler Drucker | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
| Anzahl je Rolle | 1000 | | |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



Zeichnungen



ESG-FO 6/17 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

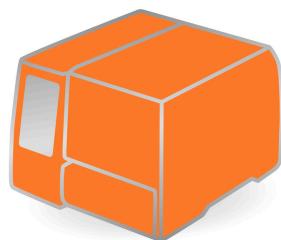
Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|-----|---------------------|-------------|
| Art | RIBBON MM 76/360 SW | Ausfuehrung |
|-----|---------------------|-------------|

| | |
|-----------|----------------------------|
| Best.-Nr. | 2005080000 |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4050118389951 |
|------------|---------------|

| | |
|-----|------|
| VPE | 1 ST |
|-----|------|

THM MULTIMARK

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

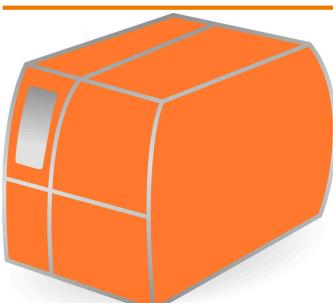
Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|-----|----------------------|-------------|
| Art | MULTIMARK ROLLER 115 | Ausfuehrung |
|-----|----------------------|-------------|

| | |
|-----------|----------------------------|
| Best.-Nr. | 1357420000 |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
|------------|---------------|

| | |
|-----|------|
| VPE | 1 ST |
|-----|------|

THM MULTIMARK PLUS

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|-----|----------------------------|-------------|
| Art | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Ausfuehrung |
|-----|----------------------------|-------------|

| | |
|-----------|----------------------------|
| Best.-Nr. | 2672590000 |
|-----------|----------------------------|

| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
|------------|---------------|

| | |
|-----|------|
| VPE | 1 ST |
|-----|------|