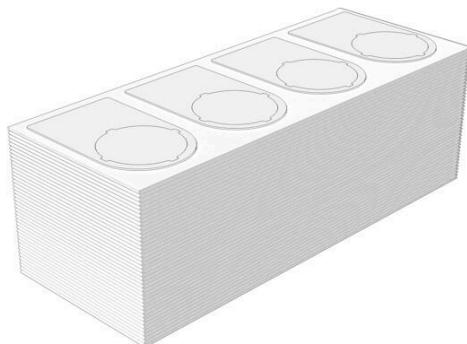


**SM-FO 36/18-30 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Fehlbedienung ausgeschlossen: SM**

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	SwitchMark, Gerätemarkierer, 56 x 36 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">2621190000</a>
Art	SM-FO 36/18-30 MM WS
GTIN (EAN)	4050118625851
VPE	100 ST

**SM-FO 36/18-30 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0.55 mm	Tiefe (inch)	0.0217 inch
Höhe	56 mm	Höhe (inch)	2.2047 inch
Breite	36 mm	Breite (inch)	1.4173 inch
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	1.59 g

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-30...80 °C
--------------------------	-------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Kleber	PE-Schaum mit Acrylatkleber	Ausführung	halogenfrei, selbstklebend
Breite	36 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Schriftfeldgröße	36 x 21.75 mm	Zulassung nach UL 969	Ja
kompatibler Drucker	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Einsatztemperaturbereich	-30...80 °C
Anzahl je Rolle	100		

**Gerätemarkierer**

Durchmesser	30 mm	Halogene	Nein
-------------	-------	----------	------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## SM-FO 36/18-30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SM-FO 36/18-30 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art RIBBON MM 76/360 SW

Ausfuehrung

Best.-Nr. [2005080000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118389951

VPE 1 ST

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**


Art MULTIMARK ROLLER 115

Ausfuehrung

Best.-Nr. [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

VPE 1 ST

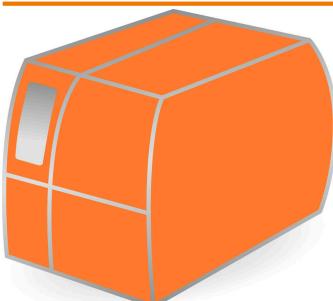**THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art MULTIMARK PLUS ROLLER 1...

Ausfuehrung

Best.-Nr. [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

VPE 1 ST