

**SFX-VT 11/60 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an. Ihre Vorteile auf einen Blick:

Bewitterungsbeständigkeit geprüft nach ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 Tabelle 3, Verfahren A, Zyklus 1 bei 5000 Stunden

Individuell beschriftet mit der M-Print® PRO

Einfach und schnell bedruckt mit dem THM MultiMark

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2621450000</a>                                       |
| Art        | SFX-VT 11/60 MM WS   |
| GTIN (EAN) | 4050118625592  |
| VPE        | 1000 ST  |

## SFX-VT 11/60 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Technische Daten

www.weidmueller.com

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.6 mm | Tiefe (inch)  | 0.0236 inch |
| Höhe         | 60 mm  | Höhe (inch)   | 2.3622 inch |
| Breite       | 13 mm  | Breite (inch) | 0.5118 inch |
| Nettogewicht | 0.55 g |               |             |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                |              |                                |  |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Art des Aufdrucks              | Neutral      | Ausführung                     | halogenfrei  |
| Breite                         | 13 mm        | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB   |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C       | Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C   |
| Farbe                          | weiß         | Halogene                       | Nein   |
| Werkstoff                      | Polyurethane | Aufgedruckte Zeichen           | ohne   |
| Schriftfeldgröße               | 10.5 x 44 mm | kompatibler Drucker            | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...105 °C |                                |  |


### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                          |                                  |                     |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Halogene                         | Nein                     | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>       | Leiteraußendurchmesser, max.     | 40 mm               |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 7 mm                     | Kabelbinderdurchführung          | Flach               |
| Leiteraußendurchmesser           | 7 - 40 mm                | Geeigneter Kabelbinder           | Kunststoff          |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |                                  |                     |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Zeichnungen**

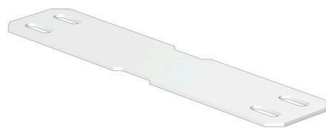

## SFX-VT 11/60 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Farbbänder




Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK

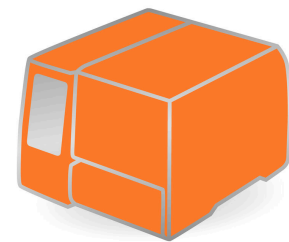


Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | MULTIMARK ROLLER 115       | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1357420000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK PLUS

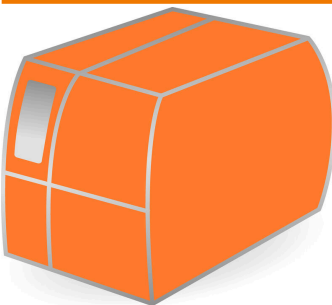

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2672590000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |