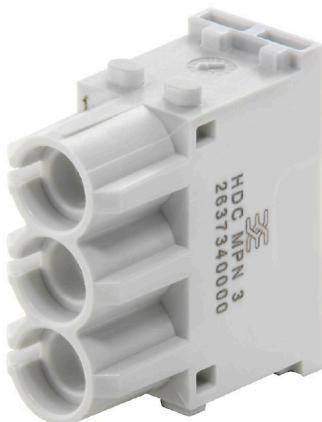


HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Pneumatik-Modul, Polzahl: 3, Schlauchanschluss (Pneumatik), pneumatisch, Benötigte Steckplätze: 1
Best.-Nr.	2637340000
Art	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
VPE	1 ST

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	6.6 g
--------------	-------

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 80 °C
-----------------	------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Allgemeine Daten

Polzahl	3	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Steckzyklen	≥ 500	Typ	pneumatisch
Werkstoff	Polycarbonat, glasfaser verstärkt	Baureihe	ModuPlug
Benötigte Steckplätze	1		

Ausführung

Anschlussart	Schlauchanschluss (Pneumatik)	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0 mm ²		

Pneumatikmodul

Betriebsdruck Modul	8 bar	Schlauchdurchmesser innen, min.	1.6 mm
Schlauchdurchmesser innen, max.	4 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-20
ECLASS 9.1	27-44-02-20	ECLASS 10.0	27-44-02-20
ECLASS 11.0	27-44-02-20	ECLASS 12.0	27-44-02-20
ECLASS 13.0	27-44-02-20	ECLASS 14.0	27-44-02-20
ECLASS 15.0	27-44-02-20		

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

