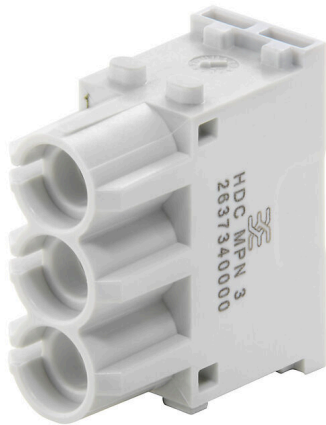


HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Pneumatik-Modul, Polzahl: 3, Schlauchanschluss (Pneumatik), pneumatisch, Benötigte Steckplätze: 1
Best.-Nr.	2637340000
Art	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
VPE	1 ST

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	6.6 g
--------------	-------

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 80 °C
-----------------	------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Allgemeine Daten

Polzahl	3	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Steckzyklen	≥ 500	Typ	pneumatisch
Werkstoff	Polycarbonat, glasfaserverstärkt	Baureihe	ModuPlug
Benötigte Steckplätze	1		

Ausführung

Anschlussart	Schlauchanschluss (Pneumatik)	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0 mm ²		

Pneumatikmodul

Betriebsdruck Modul	8 bar	Schlauchdurchmesser innen, min.	1.6 mm
Schlauchdurchmesser innen, max.	4 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-20
ECLASS 15.0	27-44-02-20		

Zeichnungen

