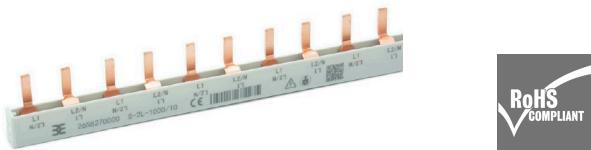


**S-2L-1000/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

2-polige Phasenschienen mit Stiftkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schaltschrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Phasenschiene (Klemme), 63, Polzahl: 56, Isoliert: Ja, 10
Best.-Nr.	<a href="#">2658270000</a>
Art	S-2L-1000/10
GTIN (EAN)	4050118672251
VPE	25 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-06-01T00:00:00+02:00

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	9.3 mm	Tiefe (inch)	0.3661 inch
Höhe	27 mm	Höhe (inch)	1.063 inch
Breite	1016 mm	Breite (inch)	39.9999 inch
Nettogewicht	51.64 g		

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Polzahl 56

**Bemessungsdaten**

Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	Bemessungsspannung	400 V
Nennstrom	63 A		

**Maße**

Raster in mm (P) 17.80 mm

**Werkstoffdaten**

Farbe grau


**weitere technische Daten**

explosionsgeprüfte Ausführung Nein


**Klassifikationen**

ETIM 7.0	EC000215	ETIM 8.0	EC000215
ETIM 9.0	EC000215	ETIM 10.0	EC000215
ECLASS 11.0	27-37-13-06	ECLASS 12.0	27-37-13-06
ECLASS 13.0	27-37-13-06	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		
 
## Zeichnungen



## Zeichnung

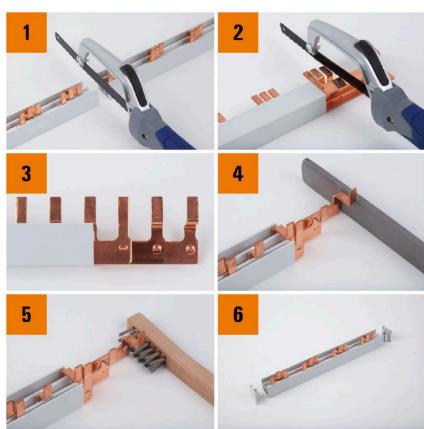

**S-2L-1000/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Endkappen und Abdeckungen**

Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschienen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	END CAP G+S 2L/10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2658980000</a>	Klemmenabdeckung, grau, Höhe: 9.3 mm, Breite: 8.2 mm, Tiefe: 14.5
GTIN (EAN)	4050118671544	mm
VPE	10 ST	

**Einspeiseklemmen**

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	FIT 25 GN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2659050000</a>	Zusatzzanschluss (Klemmen), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
VPE	10 ST	
Art	FIT 25 SN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2659060000</a>	Zusatzzanschluss (Klemmen), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
VPE	30 ST	
Art	FIT 50 GN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2659070000</a>	Zusatzzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 GN/F	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2659090000</a>	Zusatzzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 SN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2659080000</a>	Zusatzzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
VPE	3 ST	

**S-2L-1000/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Art	FIT 50 SN/F	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2659100000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
VPE	3 ST	

**Endkappen und Abdeckungen**

Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschienen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	PROTECTION COVER G+S /5	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2659040000</a>	Klemmenabdeckung, gelb, Höhe: 18.3 mm, Breite: 8.1 mm, Tiefe: 18
GTIN (EAN)	4050118671490	mm
VPE	10 ST	