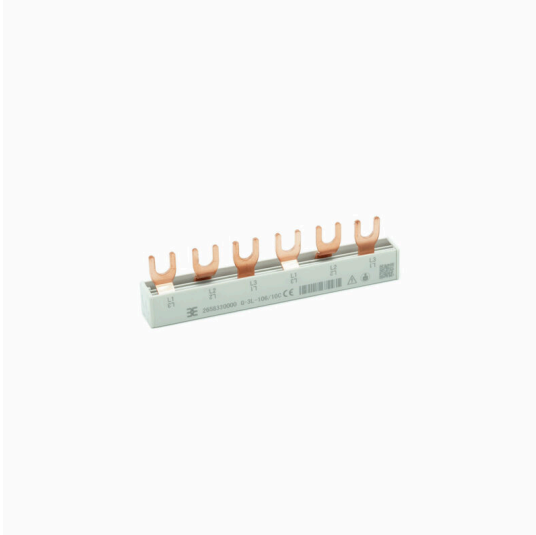


**Produktbild**

3-polige Phasenschiene mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schaltschrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Phasenschiene (Klemme), 63, Polzahl: 6, Isoliert: Ja, 10
Best.-Nr.	<a href="#">2658330000</a>
Art	G-3L-106/10 C
GTIN (EAN)	4050118672190
VPE	20 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2025-06-01T00:00:00+02:00

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15.4 mm	Tiefe (inch)	0.6063 inch
Höhe	31 mm	Höhe (inch)	1.2205 inch
Breite	108 mm	Breite (inch)	4.252 inch
Nettogewicht	35 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Polzahl 6

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 10 mm<sup>2</sup> Bemessungsspannung 400 V  
 Nennstrom 63 A

### Maße

Raster in mm (P) 17.80 mm

### Werkstoffdaten

Farbe grau

### weitere technische Daten


explosionsgeprüfte Ausführung Nein

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Zeichnungen

Zeichnung

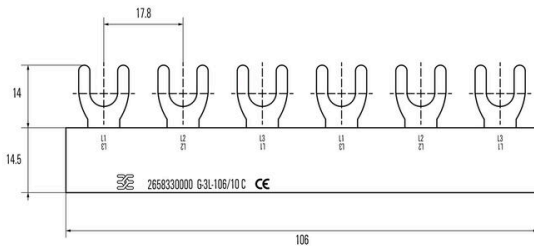

### Einspeiseklemmen



Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	FIT 25 GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659050000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
VPE	10 ST	
Art	FIT 25 SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659060000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
VPE	30 ST	
Art	FIT 50 GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659070000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 GN/F	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659090000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659080000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 SN/F	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659100000</a>	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
VPE	3 ST	

### Endkappen und Abdeckungen



Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschielen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	PROTECTION COVER G+S /5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659040000</a>	Klemmenabdeckung, gelb, Höhe: 18.3 mm, Breite: 8.1 mm, Tiefe: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
VPE	10 ST	
Art	END CAP G+S 3L/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2659000000</a>	Klemmenabdeckung, grau, Höhe: 20.2 mm, Breite: 8.2 mm, Tiefe: 14.5 mm
GTIN (EAN)	4050118671520	
VPE	10 ST	