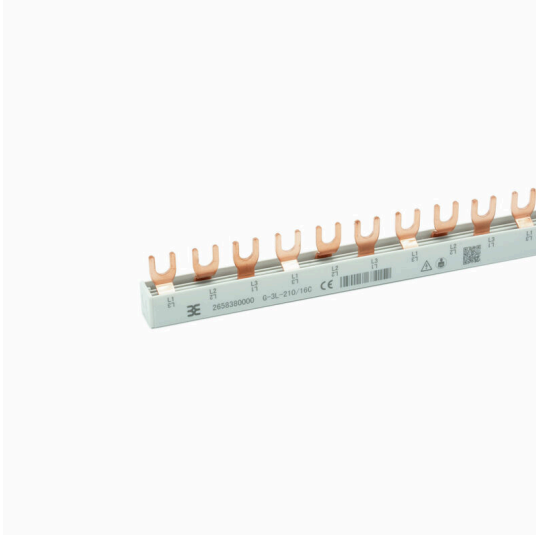


G-3L-210/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

3-polige Phasenschiene mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schalt-schrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstrom-schutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Phasenschiene (Klemme), 80, Polzahl: 12, Isoliert: Ja, 16
Best.-Nr.	2658380000
Art	G-3L-210/16 C
GTIN (EAN)	4050118672145
VPE	20 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2025-06-01T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15.4 mm	Tiefe (inch)	0.6063 inch
Höhe	31 mm	Höhe (inch)	1.2205 inch
Breite	210 mm	Breite (inch)	8.2677 inch
Nettogewicht	30.1 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl 12

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 16 mm² Bemessungsspannung 400 V
 Nennstrom 80 A

Maße

Raster in mm (P) 17.80 mm

Werkstoffdaten

Farbe grau

weitere technische Daten


explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Zeichnungen

Zeichnung

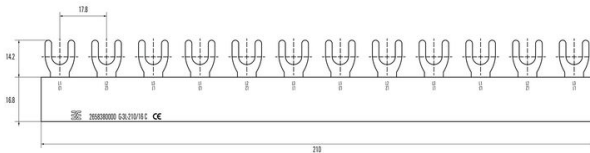

Einspeiseklemmen



Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	FIT 25 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2659050000	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
VPE	10 ST	
Art	FIT 25 SN	Ausführung
Best.-Nr.	2659060000	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
VPE	30 ST	
Art	FIT 50 GN	Ausführung
Best.-Nr.	2659070000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 GN/F	Ausführung
Best.-Nr.	2659090000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 SN	Ausführung
Best.-Nr.	2659080000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
VPE	3 ST	
Art	FIT 50 SN/F	Ausführung
Best.-Nr.	2659100000	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
VPE	3 ST	

Endkappen und Abdeckungen



Endkappen und Abdeckungen sorgen auch nach dem Ablängen der Phasenschielen oder bei freistehenden Kontakten für die erforderlichen Kriechstrecken im System und garantieren die Fingersicherheit nach DIN EN 50274.

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	PROTECTION COVER G+S /5	Ausführung
Best.-Nr.	2659040000	Klemmenabdeckung, gelb, Höhe: 18.3 mm, Breite: 8.1 mm, Tiefe: 18
GTIN (EAN)	4050118671490	mm
VPE	10 ST	
Art	END CAP G+S 3L/16	Ausführung
Best.-Nr.	2659600000	Klemmenabdeckung, grau, Höhe: 21.2 mm, Breite: 8.3 mm, Tiefe:
GTIN (EAN)	4050118673548	16.8 mm
VPE	10 ST	