


STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

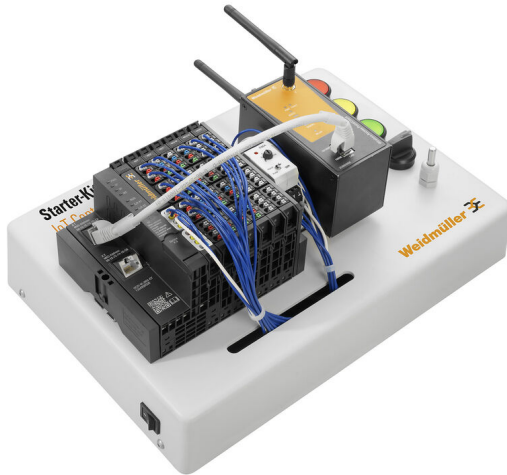

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2666060000
Art	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
VPE	1 ST

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	455 mm	Tiefe (inch)	17.9134 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12.5984 inch
Breite	255 mm	Breite (inch)	10.0394 inch
Befestigungsmaß Höhe	320 mm	Nettogewicht	800 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Allgemeine Daten

Tragschiene	TS 35
-------------	-------

Systemdaten

Schnittstelle	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	max. Anzahl an Modulen	0
Konfigurationsschnittstelle	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Erweiterung des Programmdatenspeichers möglich	Ja
Engineering-Tool	u-create web	Programmierungsumgebung	webbasierend
Speicher (Flash)	4 GB	Echtzeituhr	Kapazitätsgepuffert (max. 5 Tage)
Feldbusprotokoll	TCP/IP		

Versorgung

Versorgungsspannung für Ausgänge	24 V DC +20 %/-15 %	Versorgungsspannung für System und Eingänge	230 V AC
----------------------------------	---------------------	--	----------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		