

**IE-CCM-3P-8.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
Best.-Nr.	<b>2685560000</b>
Art	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
VPE	1 ST

**IE-CCM-3P-8.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	35 g
--------------	------

**Temperaturen**

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...105 °C
Verlegetemperatur		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Daten**

Polzahl	3	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	Nylon, Glasfaser, UL-anerkannt	Kontaktmaterial	Messing, vernickelt
Kontaktoberfläche	CuZn, vernickelt	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,	0.75 mm <sup>2</sup> min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	3.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig	0.75...3.5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP68 (50 m / 24 h)		

**Allgemeine Standards**

Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077
------------------------	---------

**Elektrische Eigenschaften**

Nennspannung	600 V	Nennstrom	20 A
--------------	-------	-----------	------

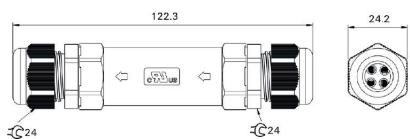
**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**IE-CCM-3P-8.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Maßzeichnung****Montageausschnitt**